


RD28 Uカット付blankパネル〔FS・FSR・FSL・FST・FSN・FSC用〕



ラック背面からのケーブル、コードなどの入出線に!

- 開口部に電線保護材が施されています。
- ラック本体の背面のblankパネルと交換し、使用してください。

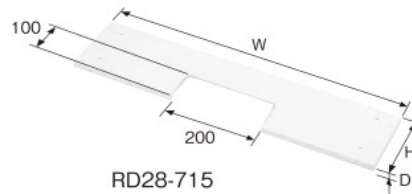

RD28-715

単位: mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg	適用機種
	パールホワイト塗装		W	H	D			
◎	RD28-615	3,200	568	150	14	鉄 t1.0	0.7	FSシリーズ W=600mm用
◎	RD28-715	3,500	668	"	"		0.8	" W=700mm用


□

RD28 Uカット付blankパネル



電線の入線・出線に!

- ラック本体のJIS有効スペースへ取付けの際は、化粧ねじ(RD75) (512頁)をご利用ください。

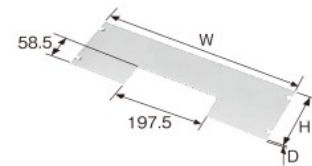

JIS

付属ねじ無(化粧ねじRD75(512頁)をご利用ください。) 単位: mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	呼称	製品質量 kg	摘要
	ライトベージュ塗装		W	H	D				
◎	RD28-15JB	3,050	480	149	15	鉄 t1.6	3H	0.8	ブッシュ付

H=50


□

RD28 ケーブル引込みパネル・エッジング付



LAN配線などのツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に!

- 開口部にエッジング(電線保護材)が施されています。

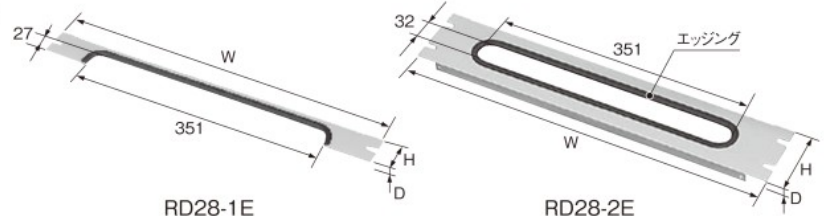

RD28-1E

RD28-2E

EIA

付属ねじ無(化粧ねじRD75(512頁)・ケーシナットRD751(512頁)をご利用ください。) 単位: mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	呼称	製品質量 kg	摘要
	パールホワイト塗装		W	H	D				
◎	RD28-1E	3,350	482.5	43.5	15	鉄 t1.6	1U	0.3	エッジング付
◎	RD28-2E	5,100	"	88	"	鉄 t1.2	2U	0.5	"

U=44.45


□

RD28 ケーブル引込みパネル・ブラシ付



機器排熱の回り込みを防ぎながら、ケーブルを引き込む場合に!

- 配線孔にブラシを取付け、排熱の回り込みを防止します。
- 2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用できます。
- パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。

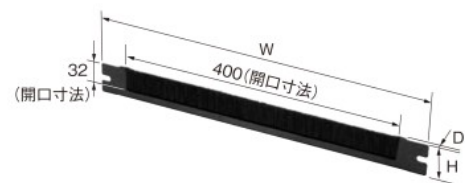

EIA

化粧ねじ無(化粧ねじRD75(512頁)・ケーシナットRD751(512頁)をご利用ください。) 単位: mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	呼称	製品質量 kg	ケーブル 収納本数※	摘要
	ブラック塗装		W	H	D					
◎	RD28-1ECK	6,050	482.5	43.5	28.7	鉄 t1.0	1U	0.3	約110本	ブラシ付

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

U=44.45 ※直径6mmのケーブルの場合 □