


RD ラックオプション(各種レール)

RD68 中マウントアングル〔(D)ARC用〕



ラック内部にブランクパネル類を取付ける場合に!

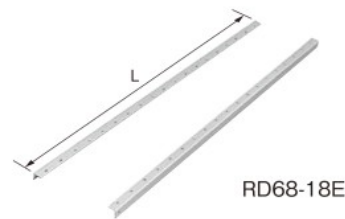

RD68-18E

EIA

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm	材質	呼称	製品質量 kg	適用機種※
	パールホワイト塗装			L				
◎	RD68-18E	8,950	2本入	850	鉄 t2.3	18U	2.0	H= 1,000mm用
◎	RD68-24E	11,000	〃	1,100		24U	2.6	〃 1,250mm用
◎	RD68-30E	13,000	〃	1,350		30U	3.2	〃 1,500mm用
◎	RD68-35E	15,000	〃	1,600		35U	3.8	〃 1,750mm用
◎	RD68-41E	17,000	〃	1,850		41U	4.4	〃 2,000mm用


U=44.45 ※W=700mmへ取付ける場合は別途お問い合わせください。

RD68 中マウントアングル



ラック内部にブランクパネル類を取付ける場合に!

JIS

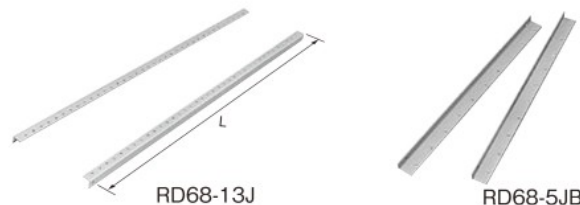

RD68-13J

RD68-5JB

〔(D)ARC用〕

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm	材質	呼称	製品質量 kg	適用機種
	パールホワイト塗装			L				
◎	RD68-8J	4,950	2本入	850	鉄 t2.3	17H	2.0	H= 1,000mm用
◎	RD68-11J	6,850	〃	1,100		22H	2.6	〃 1,250mm用
◎	RD68-13J	8,950	〃	1,350		27H	3.2	〃 1,500mm用
◎	RD68-16J	11,000	〃	1,600		32H	3.8	〃 1,750mm用
◎	RD68-18J	13,000	〃	1,850		37H	4.4	〃 2,000mm用

H = 50

〔(D)FR用〕

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm	材質	呼称	製品質量 kg	摘要
	ライトベージュ塗装			L				
◎	RD68-5JB	3,050	2本入	500	鉄 t2.3	10H	0.9	マウントレールの上に取付け
◎	RD68-8JB	4,050	〃	800		16H	1.4	〃


H = 50

RD69 ブラケット



ケース類をラックに取付ける場合に!

JIS

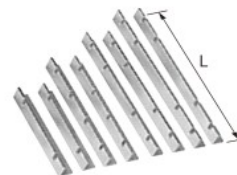

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm	材質	表面処理	呼称	製品質量 kg	適用機種
	L								
◎	RD69-15J	2,450	2本入	149	アルミ t3.0	アルマイト	3H	0.11	MCA, MCF-1・11
◎	RD69-20J	2,800	〃	199			4H	0.15	MCA, MCF-2・12・21
◎	RD69-25J	3,200	〃	249			5H	0.19	MCA, MCF-3・13・22
◎	RD69-30J	3,350	〃	299			6H	0.23	MCA, MCF-14・23

H = 50

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

システムミッド

FSシリーズ

AHシリーズ

FCシリーズ

データセンター向

FLシリーズ (小型)

FKシリーズ (小型軽量)

アルミニウム

屋外オーブン

機器収納パネル

熱対策・レール

オプション

電源・通信

ケース