


RD ラックオプション(設置用)

RD76 連結金具セット(FS・FSA・FSL・FST・FSS・FSST・FSG・FSN・FSP・FSC用)



ラックを側板なしで連結する際に!

- 連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。
- 天井部には天井カバーを取付けます。

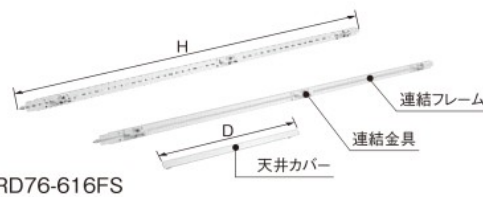

RD76-616FS

納期区分	品名記号	納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	連結フレーム寸法 ^{mm}		製品質量 kg	適用機種
	パールホワイト塗装		ブラック塗装			H	D		
③	RD76-616FS	③	RD76-616FSKN	15,000	連結フレーム(鉄) 左右×各2本 天井カバー×1本 取付ねじ×12コ 六角ボルトM8×6コ フランジ付 ナットM8×6コ	1,520	557	5.0	FS□60-□16
③	RD76-618FS	③	RD76-618FSKN	17,000		1,720	〃	5.4	FS□60-□18
③	RD76-620FS	③	RD76-620FSKN	18,500		1,920	〃	5.9	FS□60-□20
③	RD76-622FS	③	RD76-622FSKN	20,500		2,120	〃	6.4	FS□60-□22
③	RD76-716FS	③	RD76-716FSKN	15,000		1,520	657	5.2	FS□70-□16
③	RD76-718FS	③	RD76-718FSKN	17,000		1,720	〃	5.6	FS□70-□18
③	RD76-720FS	③	RD76-720FSKN	18,500		1,920	〃	6.1	FS□70-□20
③	RD76-722FS	③	RD76-722FSKN	20,500		2,120	〃	6.5	FS□70-□22
③	RD76-816FS	③	RD76-816FSKN	15,000		1,520	757	5.4	FS□80-□16
③	RD76-818FS	③	RD76-818FSKN	17,000		1,720	〃	5.8	FS□80-□18
③	RD76-820FS	③	RD76-820FSKN	18,500		1,920	〃	6.3	FS□80-□20
③	RD76-822FS	③	RD76-822FSKN	20,500		2,120	〃	6.8	FS□80-□22
③	RD76-916FS	③	RD76-916FSKN	15,000		1,520	857	5.6	FS□90-□16
③	RD76-918FS	③	RD76-918FSKN	17,000		1,720	〃	6.0	FS□90-□18
③	RD76-920FS	③	RD76-920FSKN	18,500		1,920	〃	6.5	FS□90-□20
③	RD76-922FS	③	RD76-922FSKN	20,500		2,120	〃	7.0	FS□90-□22
③	RD76-1016FS	③	RD76-1016FSKN	15,000		1,520	957	5.8	FS□100-□16
③	RD76-1018FS	③	RD76-1018FSKN	17,000		1,720	〃	6.2	FS□100-□18
③	RD76-1020FS	③	RD76-1020FSKN	18,500		1,920	〃	6.7	FS□100-□20
③	RD76-1022FS	③	RD76-1022FSKN	20,500		2,120	〃	7.2	FS□100-□22
—	—	③	RD76-1116FSKN	15,000	1,520	1,057	6.0	FS□110-□16	
—	—	③	RD76-1118FSKN	17,000	1,720	〃	6.4	FS□110-□18	
—	—	③	RD76-1120FSKN	18,500	1,920	〃	6.9	FS□110-□20	
—	—	③	RD76-1122FSKN	20,500	2,120	〃	7.4	FS□110-□22	
—	—	③	RD76-1220FSKN	18,500	1,920	1,157	7.1	FSG120-720EKN	
—	—	③	RD76-1222FSKN	20,500	2,120	〃	7.6	FSG120-722EKN	

■FS□-□08・10・12・14用の連結金具セットも承りますので別途ご用命ください。

RD77 取手



RD77-80A



RD77-80B

引出し用、支え用として!

(Aタイプ)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	材質	取付ピッチ mm	製品質量 kg	摘要
◎	RD77-68A	2,150	2本入	グリップ:アルミ ブラケット:亜鉛合金	68	0.12	
◎	RD77-80A	2,300	〃		80	0.13	
◎	RD77-110A	2,450	〃		110	0.14	
◎	RD77-140A	2,650	〃		140	0.15	

(Bタイプ)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	材質	取付ピッチ mm	製品質量 kg	摘要
◎	RD77-68B	2,850	2本入	ステンレス	68	0.16	化粧座金付
◎	RD77-80B	3,050	〃		80	0.18	〃
◎	RD77-110B	3,200	〃		110	0.20	〃
◎	RD77-140B	3,500	〃		140	0.26	〃

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品