


BP21 パネル用レール

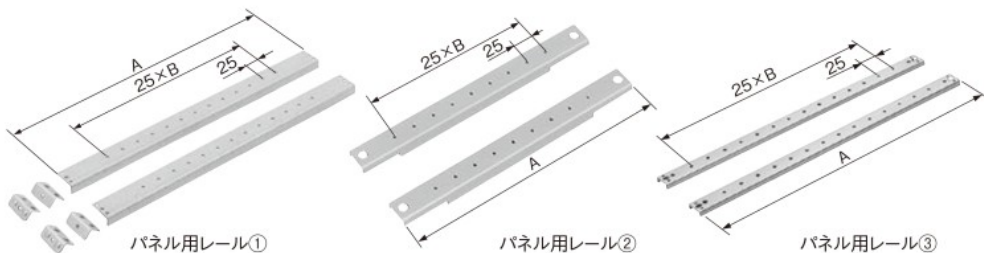

- 盤用キャビネットの扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより、パネル用レール①の取付けが可能です。

ご注意 万能パネルを選定の際はパネル用レールの取付可能ピッチを考慮してください。



材 質	熔融亜鉛めっき銅板
板 厚	2.0mm

(取付例)



パネル用レール①



パネル用レール②



パネル用レール③

■ パネル用レール① (B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用)

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm		製品質量 kg	適用キャビネット (B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用)
				A	B		
◎	BP21-5A	4,050	レール2本 レール取付金具4コ パネル取付ねじ	440	12	0.6	タテ寸法 500mmのキャビネット用
◎	BP21-6A	4,400		540	16	0.7	〃 600mm 〃
◎	BP21-7A	4,850		640	20	0.9	〃 700mm 〃
◎	BP21-8A	5,250		740	24	1.0	〃 800mm 〃
◎	BP21-9A	5,750		840	28	1.1	〃 900mm 〃
◎	BP21-10A	6,250		940	32	1.3	〃 1,000mm 〃
◎	BP21-11A	6,550		1,040	36	1.4	〃 1,100mm 〃
◎	BP21-12A	7,200		1,140	40	1.5	〃 1,200mm 〃

ご注意 パネル用レール①取付けの際は、盤用キャビネットの扉上下面にサラ穴加工が必要です。

■ パネル用レール② (ボデー用)※

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm		製品質量 kg	適用キャビネット (B、S、BF、SF、RA、OR、SRなどのボデー用)
				A	B		
◎	BP21-4B	3,750	レール2本 レール取付ねじ	300	8	0.5	タテ寸法 400mmのキャビネット用
◎	BP21-5B	4,050		400	12	0.7	〃 500mm 〃
◎	BP21-6B	4,400		500	16	0.9	〃 600mm 〃
◎	BP21-7B	4,850		600	20	1.1	〃 700mm 〃
◎	BP21-8B	5,250		700	24	1.3	〃 800mm 〃
◎	BP21-9B	5,750		800	28	1.5	〃 900mm 〃
◎	BP21-10B	6,250		900	32	1.6	〃 1,000mm 〃
◎	BP21-11B	6,550		1,000	36	1.8	〃 1,100mm 〃
◎	BP21-12B	7,200		1,100	40	2.0	〃 1,200mm 〃

※盤用キャビネット、RA、OR、SRなどにご利用ください。

■ パネル用レール③ (RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用)

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm		製品質量 kg	適用キャビネット (RA、RAV、PD、D、RUL扉裏面用)
				A	B		
◎	BP21-3C	1,450	レール2本 パネル取付ねじ	195	5	0.3	タテ寸法 300mmのキャビネット用
◎	BP21-4C	1,500		295	9	0.4	〃 400mm 〃
◎	BP21-45C	1,600		345	11	0.5	〃 450mm 〃
◎	BP21-5C	1,600		395	13	0.6	〃 500mm 〃
◎	BP21-6C	1,750		495	17	0.8	〃 600mm 〃
◎	BP21-7C	1,900		595	21	0.9	タテ寸法 700mm D60用
◎	BP21-8C	2,050		695	25	1.1	タテ寸法 800mm D30、40、50用
◎	BP21-9C	2,300		795	29	1.2	タテ寸法 900mm 〃
◎	BP21-10C	2,450		895	33	1.4	〃 1,000mm以上 〃

◎代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⊕受注品

ご注意 Dキャビネットに取付けの際は、BP21-7C(D60用)、BP21-8C(D30、40、50用)をご利用ください。

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連