


BP23-U 19型マウントブラケット

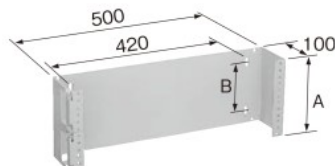

- パッチパネルの取付けにご使用ください。
- 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。
- EIA規格に対応しています。
- パネル用レール②(723頁)を使用してキャビネットに取付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)



〔取付例〕

材 質	鉄
板 厚	2.3mm

【注意】 CH-A、OAB、SO-A、CLなどにはパネル用レール②を使用してキャビネットに取付けることはできません。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)

●取付ねじ付 単位: mm

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	寸 法 mm		取付可能ユニット	摘 要
			A	B		
◎	BP23-102U	3,350	89	38	2U	
◎	BP23-104U	5,250	178	126	4U	

U=44.45



BP23-U 19型タテ置き棚板



粉体塗装

- HUB収納キャビネットなどタテに19型マウントできるキャビネットにUPSなど据置の機器を取付ける際にご使用ください。
- 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)(796頁)にて機器を固定することが可能です。

材 質	鉄
板 厚	1.6mm



BP23-302U



〔取付例〕

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	外形寸法 mm			取付許容質量 kg	製品質量 kg	摘 要
			W	H	D			
◎	BP23-301U	5,050	488	43.6	250	5	1.7	1Uマウント用
◎	BP23-302U	5,450	〃	87.6	〃	10	2.1	2U 〃
◎	BP23-303U	5,750	〃	131.6	〃	〃	2.5	3U 〃

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

U=44.45

