


# GE 漏電ブレーカ (経済形)

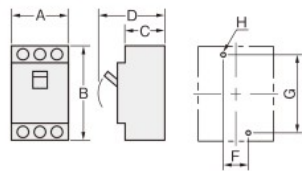

アンペアフレーム		モーター保護兼用※1						
		50AF		60AF		100AF		
形式番号		GE52A	GE53A	GE62A	GE63A	GE102A	GE103A	
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
相線		1φ2W	3φ3W 1φ3W-1φ2W	1φ2W	3φ3W 1φ3W-1φ2W	1φ2W	3φ3W 1φ3W-1φ2W	
極数・素子数		2P2E	3P3E	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E	
定格使用電圧 V AC		100-200-240共用	100-200-415共用	100-200-240共用	100-200-415共用	100-200-240共用	100-200-415共用   200-415両用	
定格電流 A (基準周囲温度40℃)		20 30 40 50	20 30 40 50 —   7.5   —   11	60	60 15	60 75 100	60 75 100 15   18.5   22	
適用電動機容量kW (三相200V・単相100V)								
高速形	定格感度電流 mA	30	30 100	30	30 100	30 100/200切替※2	30 100/200切替※2   —	
時	動作時間 sec	0.1以内		0.1以内		0.1以内	0.1以内   —	
延	定格感度電流 mA	—	—	—	—	—	—   100/200切替※2	
形	動作時間 sec	—	—	—	—	—	—   0.3	
	慣性不動作時間 sec	—	—	—	—	—	—   0.1以上	
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2	AC	415V	—	5	—	5	—	
	240V	10	—	10	—	35	—	
	200V	10	—	10	—	35	35	
	100V	10	—	10	—	35	35   —	
過電流引外し方式		熱動-電磁		熱動-電磁		熱動-電磁		
端子構造		線挿入端子 M5		圧着端子用 M6		圧着端子用 M8		
適合圧着端子		R2-5~CB22-5S		R2-6~CB22-6S(22-S6)		R5.5-8~CB60-8(8S)		
逆接続		不可	不可※3	不可	不可※3	不可	不可※3	
適合規格		JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		
標準付属品※4		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止め					端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止め、圧着端子	

※1. トップランナーモータをご採用の際はご注意ください。モータの始動条件は917頁をご参照ください。  
 ※2. 製品出荷時は感度電流切換スイッチを100mAに設定しています。 ※3. 太陽光発電システムなど系統連系用に関り逆接続可能型として使用可能です。  
 ※4. 裏面形、埋込形の付属品については別途お問い合わせください。

## ●表面形

納期区分	品名記号	極数	定格電流	定格感度電流 mA	標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm		
						A	B	C	D	F	G	H
◎	GE52A	2P	20A 30A 40A 50A	F30	10,500	75	130	68	90	25	111	M4
◎	GE53A	3P	20A 30A 40A 50A	F30H F100H	11,000							
◎	GE62A	2P	60A	F30	11,500							
◎	GE63A	3P	60A	F30H F100H	12,000							
◎	GE102A	2P	60A 75A 100A	F30 FV[100/200mA切替]	20,000	90	155	68	88	30	132	M4
◎	GE103A	3P	60A 75A 100A	F30H FVH[100/200mA切替]	21,500							
◎		3P		DVH 時延形 100/200mA切替 200-415V	28,000							

## ●裏面形

①	GE52AB	2P	20A 30A 40A 50A	F30	13,000
①	GE53AB	3P	20A 30A 40A 50A	F30H F100H	14,500
①	GE62AB	2P	60A	F30	14,000
①	GE63AB	3P	60A	F30H F100H	15,500
①	GE102AB	2P	60A 75A 100A	F30 FV[100/200mA切替]	24,500
①	GE103AB	3P	60A 75A 100A	F30H FVH[100/200mA切替]	26,500

## ●埋込形

①	GE52AF	2P	20A 30A 40A 50A	F30	16,500
①	GE53AF	3P	20A 30A 40A 50A	F30H F100H	18,000
①	GE62AF	2P	60A	F30	17,500
①	GE63AF	3P	60A	F30H F100H	19,000
①	GE102AF	2P	60A 75A 100A	F30 FV[100/200mA切替]	28,500
①	GE103AF	3P	60A 75A 100A	F30H FVH[100/200mA切替]	30,500

◇ 定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

◎ 物流センター在庫品  
 ① 標準品(納期別)

本文の価格には消費税は含まれていません。

開閉器  
ブレーカ

ブレーカ  
ブレーカ

ブレーカ  
ブレーカ

ブレーカ  
ブレーカ

ブレーカ  
ブレーカ

開閉器

付属装置  
オプション

オートリセット  
ブレーカ

ブレーカ  
ブレーカ

ブレーカ  
ブレーカ

端子台

電力計測  
省エネ支援

製品紹介  
グループ会社