

# BP12-D ドーム窓




- 監視カメラ収納用等にご利用ください。
- 取付板厚t4.0mmまでの樹脂製ボックスや金属製キャビネットに使用できます。
- キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
- カメラの取付けが可能な取付棚とのセットもごさいます。
- 盤内の熱対策としてルーバー (612～620頁) や換気扇 (604～611頁) もごさいます。
- 寒冷地等で使用される場合は、盤用ヒータ (624頁) もごさいますので別途ご用意ください。

〔外形寸法〕

〔PL16-34A、BP12-17D取付例〕

## ドーム窓

材 質	窓…ポリカーボネート(透明) リング…PBT+PC(ライトベージュ) パッキン…EPDM
-----	--

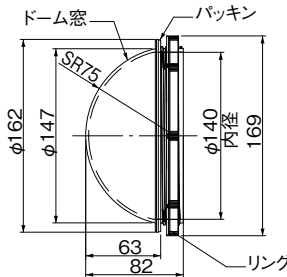

**IP55**※1  
(カテゴリー2)

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	取付可能板厚	取付穴 mm	製品質量 kg	摘要
◎	<b>BP12-17D</b>	4,450	1	t0.8～t4.0	φ151	0.18	


※1 ドーム窓を取付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

※2 PL形プラボックスのヨコ幅300mm以上の機種に取付け可能です。

## ドーム窓セット

材 質	窓…ポリカーボネート(透明) リング…PBT+PC(ライトベージュ) パッキン…EPDM 取付棚…アルミ(ライトベージュ塗装)
-----	--


〔PL16-34A、BP12-17DS、カメラ取付例〕

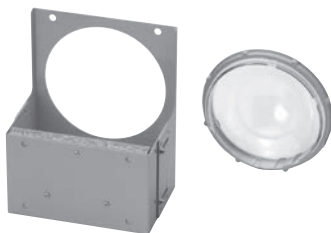

BP12-17DS



**ご注意**  
カメラは付属しておりません。

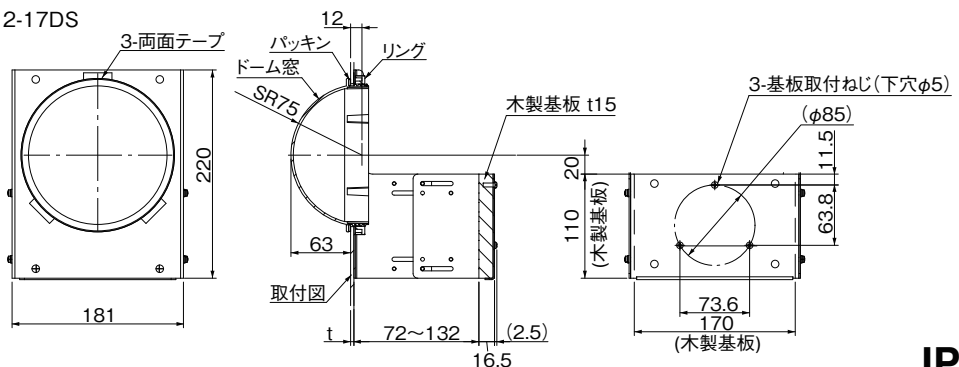

**IP55**※1  
(カテゴリー2)

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	取付可能板厚	取付穴 mm	1セット製品質量 kg	摘要
◎	<b>BP12-17DS</b>	8,800	ドーム窓、取付棚、木製基板、取付ねじ一式	1セット	t0.8～t4.0	φ151	0.55	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

※1 ドーム窓を取付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

※2 PL形プラボックスのヨコ幅300mm以上の機種に取付け可能です。

※3 フカサ165mmのPL形プラボックスに取付ける際は、取付棚の最大有効フカサは約112mmとなります。

取付ける機器の有効フカサにご注意ください。

**ご注意** 1. 設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、ご使用の際は、必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。  
2. キャビネット外側表面に凹凸がある製品や湾曲面への取付けは防塵防水性能が保証できません。

○ 実用に耐える  
× 使用に適さない

薬品等	性能	薬品等	性能	薬品等	性能
弱酸	○	アルコール	○	シンナー	×
強酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	○	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	×	灯油	○	有機溶剤	×