


NE-S サーキットブレーカ (汎用形)

Sシリーズ

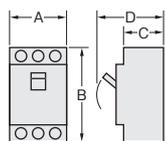

NE53SA



NE54SA



NE103SA



NE223SA

フレーム (A F)		50			100			225		
形 式 番 号		NE52SA	NE53SA	NE54SA	NE102SA	NE103SA	NE104SA	NE223SA	NE224SA	
極 数 ・ 素 子 数		2P2E	3P3E	4P3E	2P2E	3P3E	4P3E	3P3E	4P3E	
定 格 電 流 A (基準周囲温度40°C)		20 30 40 50	20 30 40 50	20 30 40 50	50 60 75 100	50 60 75 100	50 60 75 100	125 150 175 200 225	125 150 175 200 225	
定 格 絶 縁 電 圧 V	AC	690			690			690		
	DC	[250] (注1)			[250] (注1)			[250] (注1)		
定 格 遮 断 容 量 kA (Icu/Ics)	AC	690V	—			6/6			4/4	
		500V	7.5/3.8			22/22			25/13	
		440V	10/5			25/25			30/15	
		415V	10/5			30/30			40/20	
	DC	380V	16/8			30/30			40/20	
		240V	25/13			50/50			85/43	
		250V	[7.5/3.8]			[25/19]			[25/13]	
125V	[15/7.5]			[40/30]			[40/20]			
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動-電磁				熱動-電磁			熱動-電磁		
端 子 構 造	線押え端子 M5			圧着端子用 M8			圧着端子用 M8			
適 合 圧 着 端 子	R2-5~R22-5			R2-8~CB60-8			R5.5-8~CB60-8			
逆 接 続	可				可			可		
適 合 規 格	JIS C 8201-2-1 Ann2 IEC60947-2			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2			JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2 IEC60947-2			
標 準 付 属 品	端子カバー、端子ねじ、取付ねじ				端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子 (注2)			端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子 (注2)		

[]は特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。
 (注1) 定格使用電圧を示す。(注2) 圧着端子の付属は表面形のみです。

2013年4月
発売予定



●表面形

納期区分	品 名	記 号	極 数	定 格 電 流	標準価格 円	外 形 寸 法 mm				旧形式番号
						A	B	C	D	
○	NE52SA	2P	20A 30A 40A 50A	10,500	50	130	68	87	NE52S	
○	NE53SA	3P	20A 30A 40A 50A	14,500	75	130	68	87	NE53S	
○	NE54SA	4P	20A 30A 40A 50A	41,500	120	155	68	92	NE54S	
○	NE102SA	2P	50A 60A 75A 100A	19,500	60	155	68	92	NE102S	
○	NE103SA	3P	50A 60A 75A 100A	22,500	90	155	68	92	NE103S	
○	NE104SA	4P	50A 60A 75A 100A	43,000	120	155	68	92	NE104S	
○	NE223SA	3P	125A 150A 175A 200A 225A	50,500	105	165	68	95	NE223S	
○	NE224SA	4P	125A 150A 175A 200A 225A	72,000	140	165	68	95	NE224S	

●裏面形

⊕	NE52SAB	2P	20A 30A 40A 50A	12,500					NE52SB
⊕	NE53SAB	3P	20A 30A 40A 50A	17,000					NE53SB
⊕	NE54SAB	4P	20A 30A 40A 50A	45,000					NE54SB
⊕	NE102SAB	2P	50A 60A 75A 100A	24,000					NE102SB
⊕	NE103SAB	3P	50A 60A 75A 100A	28,000					NE103SB
⊕	NE104SAB	4P	50A 60A 75A 100A	49,500					NE104SB
⊕	NE223SAB	3P	125A 150A 175A 200A 225A	57,500					NE223SB
⊕	NE224SAB	4P	125A 150A 175A 200A 225A	82,500					NE224SB

●埋込形

⊕	NE52SAF	2P	20A 30A 40A 50A	14,500					NE52SF
⊕	NE53SAF	3P	20A 30A 40A 50A	19,000					NE53SF
⊕	NE54SAF	4P	20A 30A 40A 50A	48,500					NE54SF
⊕	NE102SAF	2P	50A 60A 75A 100A	28,000					NE102SF
⊕	NE103SAF	3P	50A 60A 75A 100A	32,500					NE103SF
⊕	NE104SAF	4P	50A 60A 75A 100A	55,000					NE104SF
⊕	NE223SAF	3P	125A 150A 175A 200A 225A	63,000					NE223SF
⊕	NE224SAF	4P	125A 150A 175A 200A 225A	93,500					NE224SF

Ⓔ代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⊕受注品 ●寸法図は909・910頁をご参照ください。

⚠注意 ⊕サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

■サーキットブレーカのご注文方法

サーキットブレーカの品名記号は「形式番号+極数+定格電流」を下記のようにご用命ください。

【例】NE52SA 2P 20A