

NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ (協約形)

Kシリーズ


ベアブレーカ



NK58N

NK108NA

NK108WNA

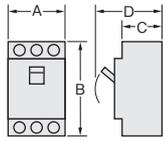

フレーム (AF)	50	60	100	
形式番号	NK58N	NK68N	NK108NA	NK108WNA
極数・素子数	3P2E		3P2E	
定格使用電圧 V	AC 100/200(単3)		100/200(単3)	
	DC —		—	
定格電流 A (基準周囲温度 40℃)	30 40 50	60	60 75 100	75 100
	AC 100/200V (単3用)		5	
定格遮断容量 kA JIS (sym)	5		5	
過電流引外し方式	完全電磁		熱動-電磁	
端子構造	線挿入端子 M5	圧着端子用 M6	圧着端子用 M8	
適合圧着端子	R2-5~CB22-5S	R2-6~CB22-6S	R5.5-8~CB60-8	
逆接続	不可		不可	
適合規格	JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2
標準付属品	端子カバー、取付ねじ、木ねじ、レールホルダ、封印プレート、レールホルダパネ、端子カバー止ねじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、レールホルダ、封印プレート、圧着端子、レールホルダパネ	

納期区分	品名	記号	極数	定格電流	標準価格 円	外形寸法 mm			
						A	B	C	D
○	NK58N		3P	30A 40A 50A	8,550	75	98	60	78
○	NK68N		3P	60A	8,800				
○	NK108NA		3P	60A 75A 100A	16,500				
○	NK108WNA		3P	75A 100A	16,500				

■NK108WNAはプチパネル(ホーム分電盤)の専用ブレーカになります。
プチパネル(ホーム分電盤)のパネル色に合せブレーカカバーが白色になります。

●寸法図は914頁をご参照ください。

■上記商品の箱カートン(一梱)入数は805頁をご参照ください。

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ (経済形)

Eシリーズ

ベアブレーカシリーズ



NE58NA

NE68NA

NE108NA

NE158NA

NE228NA

NE258NA

NE408NA

フレーム (AF)	50	60	100	150	225	250	400
形式番号	NE58NA	NE68NA	NE108NA	NE158NA	NE228NA	NE258NA	NE408NA
極数・素子数	3P2E	3P2E	3P2E	3P2E	3P2E	3P2E	3P2E
定格使用電圧 V	AC 100/200(単3)		100/200(単3)		100/200(単3)		100/200(単3)
	DC —		—		—		—
定格電流 A (基準周囲温度 40℃)	20 30 40 50	60	60 75 100	120 125 150	125 150 175 200 225	250	250 300 350 400
	AC 100/200V (単3用)		10		10		25
過電流引外し方式	熱動-電磁		熱動-電磁		熱動-電磁		熱動-電磁
端子構造	線挿入端子 M5	圧着端子用 M6	圧着端子用 M8	圧着端子用 M8	圧着端子用 M8	圧着端子用 M8	バー端子 M12
適合圧着端子	R2-5~CB22-5S	R2-6~CB22-6S	R5.5-8~CB60-8(8S)	R22-8~CB60-8(8S)	R22-8~CB150-8(8S)(注)	R22-8~CB150-8(8S)(注)	R60-12~R325-12(12S)
逆接続	不可		不可		不可		不可
適合規格	JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2
標準付属品	端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止ねじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 圧着端子、端子カバー止ねじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 圧着端子、端子カバー止ねじ		端子カバー、取付ねじ 木ねじ、封印ねじ、端子ねじ 端子カバー止ねじ

(注) CB150-8(8S)を使用される際は、端子カバーが取付けできませんので、絶縁バリヤ等で絶縁処理を行ってください。

●特長・動作原理は835頁をご参照ください。●裏面形・埋込形も承りますのでご用命ください。(150AF・250AFは除く)

納期区分	品名	記号	極数	定格電流	標準価格 円	外形寸法 mm					旧形式番号
						A	B	C	D	E	
○	NE58NA		3P	20A 30A 40A 50A	9,000	75	130	68	90	—	NE58N
○	NE68NA		3P	60A	9,150						NE68N
○	NE108NA		3P	60A 75A 100A	17,000	90	155	68	88	—	NE108N
○	NE158NA		3P	120A 125A 150A	22,500						NE158N
○	NE228NA		3P	125A 150A 175A 200A 225A	35,000	105	165	68	90	—	—
○	NE258NA		3P	250A	42,000						—
○	NE408NA		3P	250A 300A	78,000	140	257	103	130	343	—
○			3P	350A 400A	84,500						

○物流センター在庫品

■上記商品の箱カートン(一梱)入数は805頁をご参照ください。●寸法図は914頁をご参照ください。

ご注意 〇サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

新 2013年5月発売予定