


RD36 ユニットウインドウ

操作部の監視、保護に!

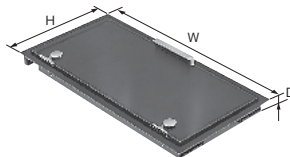

RD36-40K

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg
			W	H	D		
◎	<b>RD36-20K</b>	14,000	200	200	37	パネル[アルミ t2.0] パネル本体[鉄 t1.6] パネル枠[鉄 t1.2] ウインドウ[スモークアクリル t5.0]	0.9
◎	<b>RD36-30K</b>	16,000	300	"	"		1.2
◎	<b>RD36-40K</b>	18,000	400	"	"		1.5

■取付穴加工図は518頁をご参照ください。

RD39 キーボードユニット

FAパソコン、CRTなどを搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット!

- 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
- 収納可能キーボード寸法は、W483mm×H50mm×D211mm以内です。

搭載可能質量	5kg
--------	-----



RD39-1B

納期区分	品名記号 ライトベージュ塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg
			W	H	D		
◎	<b>RD39-1B</b>	30,000	550	320	90	テーブル[ABS樹脂] ボデー[鉄 t1.6] キーボード取付ベース[鉄 t1.6] アクリル扉[透明アクリル t4.0]	6.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■取付穴加工図は518頁をご参照ください。

⚠注意 F5シリーズ・防塵タイプFSB(W=605mm)には取付けできませんのでご注意ください。

システムラック  
F5シリーズ  
(19型・汎用)  
データセンター  
アルミラック  
F5シリーズ  
(19型・小型)  
スチールラック  
屋外ラック  
オンラインラック  
コシールラック  
機器収納パネル  
(オプション)  
熱対策・レール  
(オプション)  
設置・配線  
(オプション)  
電源用  
(オプション)  
通信用  
(オプション)  
ケース