

気密防水テープ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

テープ用品

梱包用テープ

事務用テープ

装飾テープ

セキュリティテープ

テープカッター

バッグシーラー

仮止め・結束テープ

養生テープ

マスキングテープ

汎用両面テープ

工業用・プロ用両面テープ

絶縁テープ

自己融着テープ

導電性テープ

シールテープ

配管テープ

補修テープ

気密防水テープ

すきまテープ

保護テープ

すべり止めテープ


ラインテープ

反射テープ


蓄光テープ

表示テープ

トラスコ EPDM Rubber Waterproof Sealing Tape
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

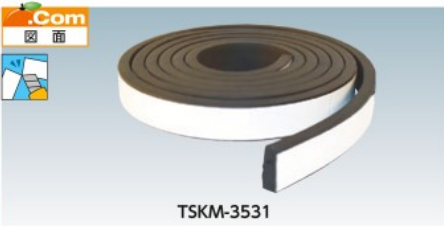

TSKM-3531

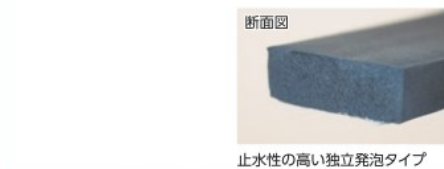

断面図
止水性の高い独立発泡タイプ

特長 ●耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途 ●シャッター下の隙間ふさぎに。
 ●防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様 ●粘着テープ付
 ●粘着力:8.3N/10mm
材質 ●基材:特殊発泡ゴム (EPDM)
 ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本



注意
 ●シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。
 ●本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
 ●センサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッターなどに使用する際は、シャッター製造メーカーや施工業者などに使用の可否をお問い合わせください。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー標準小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
819-5032	TSKM-3531	¥2,400	¥2,800	ブラック	30×3.5	10	40	146	1688(81)
819-5033	TSKM-3552	¥5,571	¥6,500	ブラック	50×3.5	20	15	435	983(94)

トラスコ中山株[773068]
 ☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

日東電工 Waterproof Sealing Tape(Double/Side-sided)
高機能シール材“エプトシーラー”



686シリーズ



特長 ●汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途 ●エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
仕様 ●粘着力:4.1N/10mm
材質 ●基材:特殊発泡ゴム (EPDM)
 ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー標準小売価格(1枚)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
252-2707	686X5X5	¥198	オープン	ブラック	5×1	5	180	4	-
836-5330	686X5X10	¥218	オープン	ブラック	10×2	5	400	17	9068(178)
836-5331	686X5X15	¥289	オープン	ブラック	15×2	5	400	26	1919(86)
836-5332	686X5X20	¥394	オープン	ブラック	20×2	5	400	34	2245(66)
836-5333	686X5X50	¥729	オープン	ブラック	50×2	5	200	85	592(96)
214-4867	686X10X10	¥224	オープン	ブラック	10×2	10	240	34	1683(111)
214-4875	686X10X15	¥343	オープン	ブラック	15×2	10	160	51	6259(118)
214-4883	686X10X20	¥460	オープン	ブラック	20×2	10	120	68	7693(84)
214-4891	686X10X50	¥1,143	オープン	ブラック	50×2	10	50	170	926(37)
377-7162	686X15X10	¥334	オープン	ブラック	10×2	15	200	51	1398(71)
377-7171	686X15X15	¥509	オープン	ブラック	15×2	15	130	76	3243(74)
377-7189	686X15X20	¥614	オープン	ブラック	20×2	15	100	102	2516(113)
377-7197	686X15X50	¥1,558	オープン	ブラック	50×2	15	40	255	213(52)
214-4824	686X20X10	¥408	オープン	ブラック	10×2	20	130	68	1765(87)
214-4832	686X20X15	¥618	オープン	ブラック	15×2	20	90	102	1745(182)
214-4841	686X20X20	¥814	オープン	ブラック	20×2	20	65	136	4309(136)
214-4859	686X20X50	¥2,048	オープン	ブラック	50×2	20	30	340	342(62)

日東電工株[720101]

シートタイプ

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー標準小売価格(1枚)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
836-5326	686X5X500	¥3,281	オープン	ブラック	500×1	5	20	425	346(195)
252-2704	686X5X1000	¥6,746	オープン	ブラック	1000×1	5	6	800	-
836-5327	686X10X500	¥4,961	オープン	ブラック	500×1	10	20	850	202(117)
252-2708	686X10X1000	¥10,318	オープン	ブラック	1000×1	10	4	1600	-
836-5328	686X15X500	¥6,641	オープン	ブラック	500×1	15	15	1275	87(458)
252-2706	686X15X1000	¥13,493	オープン	ブラック	1000×1	15	2	2400	-
836-5329	686X20X500	¥8,204	オープン	ブラック	500×1	20	10	1700	59(185)
252-2703	686X20X1000	¥17,858	オープン	ブラック	1000×1	20	2	3200	-

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>

トラスコ Waterproof Sealing Tape
高耐候防水パッキンテープ



TBP-1030

特長 ●表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
 ●低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
 ●長時間シール性が持続します。
用途 ●防水・気密・防音・断熱に。
仕様 ●粘着力:4N/10mm
材質 ●基材:低反発EPDMゴムスポンジ
 ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー標準小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
818-5177	TBP-1010	¥900	¥1,200	ブラック	10×2	10	10	51	2134(172)
818-5178	TBP-1020	¥1,050	¥1,400	ブラック	20×2	10	10	102	2242(171)
818-5179	TBP-1030	¥1,275	¥1,700	ブラック	30×2	10	10	148	1538(122)

トラスコ中山株[129326]
 ☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ニトムズ Waterproof Sealing Tape
気密パッキンテープ



G0090

特長 ●2×4(ツーバイフォー)構造躯体組み立て向けの気密パッキンです。●EPDMゴムを主成分とし、耐熱性・耐候性・耐久性に優れています。
 ●柔軟な発泡体のため凹凸面にも良くなじみ、止水性に優れています。
用途 ●床と壁の取り合い部の気密・防水に。
仕様 ●粘着力:4.0N/10mm
材質 ●基材:特殊発泡ゴム (EPDM)
 ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー標準小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
362-1227	G0090	¥1,890	オープン	ブラック	30×5	10	20	288	964(110)

(価格改定日 19.02) 株ニトムズ[729310]
 ☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitomoz.com/>