

配管用シールテープ



ニトフロン パイプシール No.95JIS / No.95S

特長

- 自己融着する独自の性能を備えているため、ネジ継ぎ手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
- -100℃～260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
- ほとんどの化学薬品(熔融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されません。
※JIS K6885 2種、取得品(No.95JISのみ)
※厚生労働省告示第20号(食品衛生法)適合品

◆ この製品は、日東エルマテリアル株式会社で取り扱いしています。
お問い合わせ TEL: 0120-640450

サイズ

品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
No.95(JIS)	0.1	13	15
No.95S	0.1	13	5/15

ふっ素樹脂粘着テープ



NITOFロン® 粘着テープ No.903UL / No.973UL-S / No.973UL

用途例

- 耐熱マスキング用途に
- 耐熱電気絶縁用途に

サイズ

品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
No.903UL	0.08/0.13/0.18/0.23	10/13/15/19/20/25/30/38/40/50/75/80/ 100/150/200/250/300/350/400/450	10
No.973UL-S	0.13		
No.973UL	0.15/0.18		

※その他サイズについてはご相談ください。

特性

品番	厚さ(mm)	180°引きはがし粘着力(N/19mm)	引張強さ(N/19mm)
No.903UL	0.08	5.6	55
	0.13	7.1	93
	0.18	7.4	160
	0.23	8.7	210
No.973UL-S	0.13	6.8	240
No.973UL	0.15	9.0	590
	0.18	9.7	530

構造



超高分子量ポリエチレンテープ


No.440 / No.443 / No.4430



特長

- 他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度にすぐれています。
- 耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれています。

構造

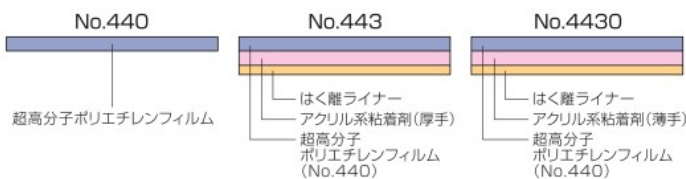

サイズ

品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
No.440 No.440(クロ)	0.1/0.13/0.2/0.25/0.3/0.4/0.5/ 0.8/1.0	300/350	10/30
No.443 No.443(クロ)	0.1/0.13/0.2/0.25/0.3/0.4/0.5		
No.4430 No.4430(クロ)	0.13/0.2/0.25		

※No.443、No.443(クロ)、No.4430、No.4430(クロ)の厚さは基材厚さになります。