



NTスマートツインホース

NT SMART TWIN HOSE

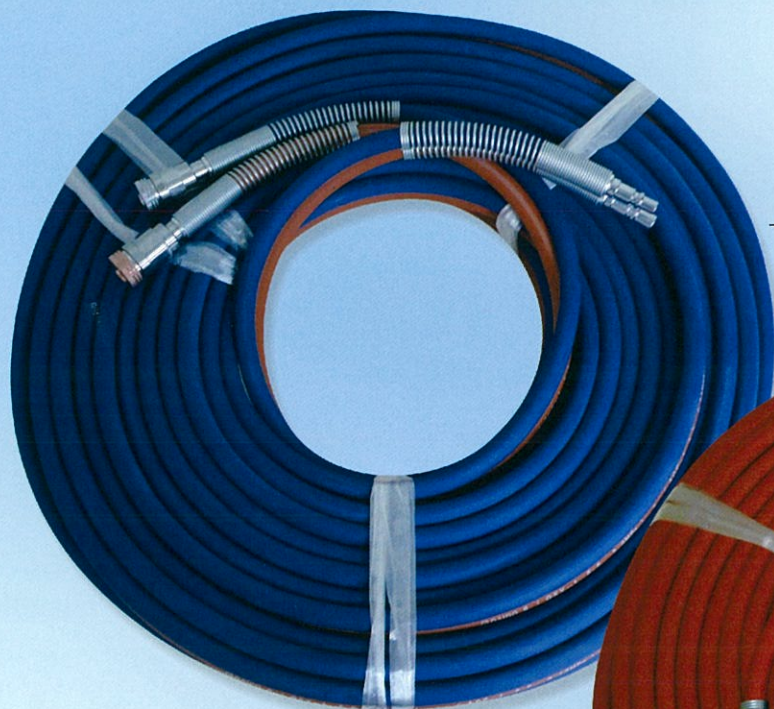


日東工器仕様

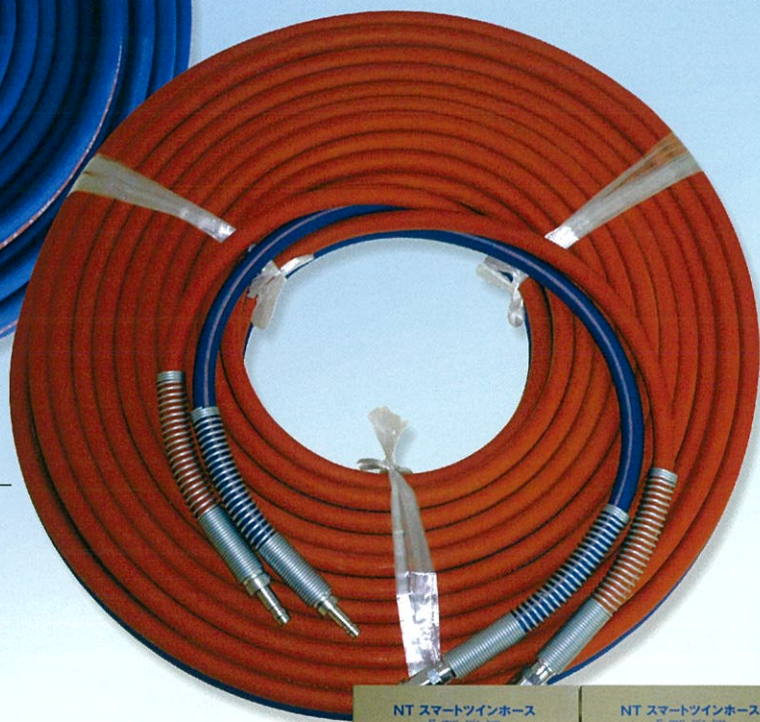

小池酸素仕様

ホース仕様

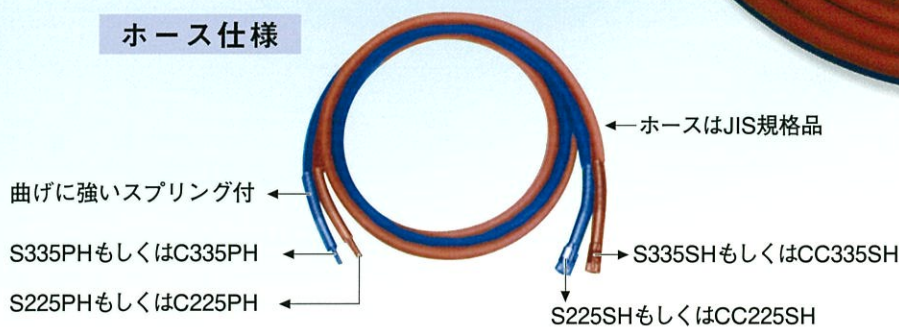

継手金具製品仕様		
本体材質 型式	ミニカブラスーパー S225PH・S225SH S335PH・S335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
	ミニコック C225PH・CC225SH C335PH・CC335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
サイズ	細径ゴムホース(内径φ5)取り付け用	
最高使用圧力 Mpa(kgf/cm ²)	0.7(7)	
耐圧力 Mpa(kgf/cm ²)	1.0(10)	
使用温度範囲	-20℃ ~ +80℃	

NTスマートツインホース仕様表

商品コード	製品ラインナップ		
62381-A	NTスマートツインホース	10M	日東工器仕様
62382-A	NTスマートツインホース	20M	日東工器仕様
62383-A	NTスマートツインホース	30M	日東工器仕様
62384-A	NTスマートツインホース	10M	小池酸素仕様
62385-A	NTスマートツインホース	20M	小池酸素仕様
62386-A	NTスマートツインホース	30M	小池酸素仕様

※特注サイズも承っております。

総発売元:  日東五機株式会社

〒108-0073 東京都港区三田5丁目6番7号
 TEL 03(3453)7151(代) FAX 03(3453)7701
<http://www.nittokohki.co.jp/>