



鉄

オール
ステンレス

ORBIT <オービット> (鉄・オールステンレス)

- ハウジングはさらに強力にする為に、リベットで留められています。
- 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用の為に高張力鋼から作られています。
- 製品は、英国標準規格BS5315に基づいています。



材質


<鉄シリーズ>

- ①バンド: スチール (SPCC)
- ②ハウジング: スチール (SPCC)
- ③ボルト: スチール (SWRCH6A or 6R)

<オールステンレスシリーズ>

- ①バンド: ステンレススチール (SUS304)
- ②ハウジング: ステンレススチール (SUS304)
- ③ボルト: ステンレススチール (SUS304)

- ◆000～6Xは化粧箱仕様、7以上はビニール袋仕様となります。
- ◆推奨締付トルクは、あくまでも目安であり保証するものではありません。ご使用の際には、事前にテストして締付トルクをお決めください。

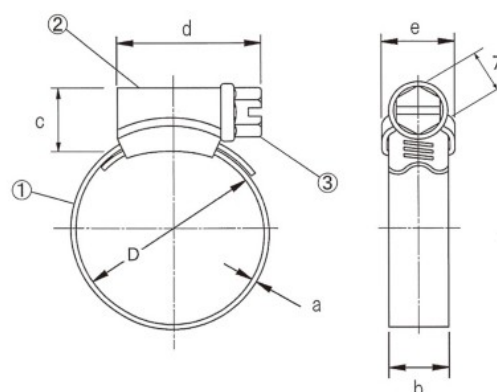

品番			適用範囲(mm) φD		a		b	c	d	e	箱入数	推奨締付トルク (N・m)
鉄	オールステンレス				鉄	オールステンレス						
000	SUS 000		9.5 ~ 12									
000	SUS 000		11 ~ 16		0.85	0.85	9.5	10.0	19	12.3		3.5
00	SUS 00		13 ~ 20									
0	SUS 0		16 ~ 22									4.4
0X	SUS 0X		18 ~ 25									
1A	SUS 1A		22 ~ 30						24		10	5.2
1	SUS 1		25 ~ 35									
1X	SUS 1X		30 ~ 40									
2A	SUS 2A		35 ~ 50									6.1
2	SUS 2		40 ~ 55									
2X	SUS 2X		45 ~ 60									
3	SUS 3		55 ~ 70									
3X	SUS 3X		60 ~ 80									
4	SUS 4		70 ~ 90		0.93	0.80	12	11.5		14.7		
4X	SUS 4X		85 ~ 100								5	6.9
5	SUS 5		90 ~ 120									
6	SUS 6		100 ~ 125						33			
6X	SUS 6X		130 ~ 150									
7	SUS 7		130 ~ 160									
8	SUS 8		150 ~ 180									
9	SUS 9		170 ~ 200									
10	SUS 10		190 ~ 230								1	6.1
11	SUS 11		220 ~ 250									
12	SUS 12		240 ~ 280									