


中間継手(ソケット)

ソケット WPJ3型

ダブルロックジョイントP

樹脂
材質:PPS

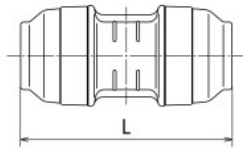

G-671
埋設OK CAD 取説

同径ソケット


適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数		価格(円)
				大	小	
共用	WPJ3- 10-S	10A	72	120	20	1,870
	WPJ3- 13-S	13A	72	100	20	1,870
PEX	WPJ3A-16-S	16A	77	40	10	2,680
	WPJ3A-20-S	20A	92	20	5	4,080
	WPJ3A-25-S	25A	102	20	5	5,490
PB	WPJ3C-16-S	16A	77	40	10	2,680
	WPJ3C-20-S	20A	92	20	5	4,080

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数		価格(円)
				大	小	
共用	WPJ3- 1310-S	13A 10A	72	100	20	1,870
PEX	WPJ3A-1613-S	16A 13A	74.5	40	10	2,680
	WPJ3A-2013-S	20A 13A	82	20	5	4,080
	WPJ3A-2016-S	20A 16A	84.5	20	5	4,080
	WPJ3A-2520-S	25A 20A	97	20	5	5,490
PB	WPJ3C-1613-S	16A 13A	74.5	40	10	2,680
	WPJ3C-2013-S	20A 13A	82	20	5	4,080
	WPJ3C-2016-S	20A 16A	84.5	20	5	4,080

注: 呼び径25A使用時は、面取り工具▶P.185 で樹脂管を面取りして下さい。

5mm保温材 ダブルロックジョイントPソケットに5mm保温材が装着されています。

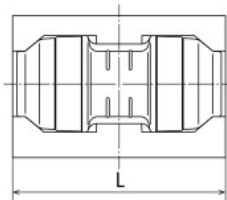

継手の寸法は上記をご確認下さい。

埋設OK CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数		価格(円)
				大	小	
共用	WPJSF3- 10-S	10A	75	40	1	2,230
	WPJSF3- 13-S	13A	75	40	1	2,300
PEX	WPJSF3A-16-S	16A	80	40	1	3,250
	WPJSF3A-20-S	20A	95	20	1	4,810
PB	WPJSF3C-16-S	16A	80	40	1	3,250
	WPJSF3C-20-S	20A	95	20	1	4,810

異径ソケット


適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数		価格(円)
				大	小	
PEX	WPJSF3A-1613-S	16A 13A	77.5	40	1	3,250
	WPJSF3A-2013-S	20A 13A	85	20	1	4,810
	WPJSF3A-2016-S	20A 16A	87.5	20	1	4,810
PB	WPJSF3C-1613-S	16A 13A	77.5	40	1	3,250
	WPJSF3C-2013-S	20A 13A	85	20	1	4,810
	WPJSF3C-2016-S	20A 16A	87.5	20	1	4,810

ソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

特長

保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。
保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要がありません。

10mm保温材 ダブルロックジョイントPソケットと10mm保温材がセットになっています。

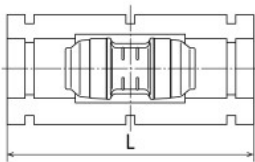

継手の寸法は上記をご確認下さい。

埋設OK CAD 取説

同径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数		価格(円)
				大	小	
共用	WPJS3- 10-S	10A	128	40	1	2,230
	WPJS3- 13-S	13A	137	40	1	2,300
PEX	WPJS3A-16-S	16A	150	20	1	3,250
	WPJS3A-20-S	20A	160	20	1	4,810

異径ソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	入数		価格(円)
				大	小	
共用	WPJS3- 1310-S	13A 10A	137	40	1	2,300
PEX	WPJS3A-1613-S	16A 13A	150	20	1	3,250
	WPJS3A-2013-S	20A 13A	160	20	1	4,810
	WPJS3A-2016-S	20A 16A	160	20	1	4,810

ソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。