


中間継手(チーズソケット)

チーズソケット WPT1型

ダブルロックジョイントP

樹脂
材質:PPS

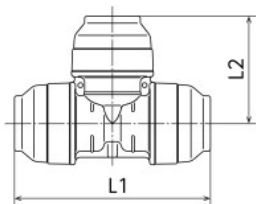

G-671
埋設OK CAD 取説

同径チーズソケット


適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
共用	WPT1- 10-S	10A	78	42.5	100	10	2,800
	WPT1- 13-S	13A	81	44.5	100	10	2,800
PEX	WPT1A-16-S	16A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1A-20-S	20A	108	60.5	20	5	5,590
PB	WPT1A-25-S	25A	126	69	20	2	7,580
	WPT1C-16-S	16A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1C-20-S	20A	108	60.5	20	5	5,590

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
共用	WPT1- 131013-S	13A	79	44.5	100	10	2,800
	WPT1A-161010-S	16A	86.5	42.5	60	10	3,740
	WPT1A-161016-S	16A	83	46.5	60	10	3,740
	WPT1A-161310-S	16A	89.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1A-161313-S	16A	90.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1A-161316-S	16A	87	46.5	60	10	3,740
	WPT1A-161613-S	16A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1A-201313-S	20A	94.5	49.5	20	5	5,590
	WPT1A-201316-S	20A	102	44.5	20	5	5,590
	WPT1A-201320-S	20A	102	49.5	20	5	5,590
PEX	WPT1A-201620-S	20A	106	52.5	20	5	5,590
	WPT1A-252025-S	25A	120	64	20	2	7,580
	WPT1C-161010-S	16A	86.5	42.5	60	10	3,740
	WPT1C-161016-S	16A	83	46.5	60	10	3,740
	WPT1C-161310-S	16A	89.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1C-161313-S	16A	90.5	43.5	60	10	3,740
	WPT1C-161316-S	16A	87	46.5	60	10	3,740
	WPT1C-161613-S	16A	90	49.5	60	10	3,740
	WPT1C-201313-S	20A	94.5	49.5	20	5	5,590
	WPT1C-201320-S	20A	102	49.5	20	5	5,590
PB	WPT1C-201620-S	20A	106	52.5	20	5	5,590

注：呼び径25A使用時は、面取り工具▶P185で樹脂管を面取りして下さい。

5mm保温材 ダブルロックジョイントPチーズソケットに5mm保温材が装着されています。

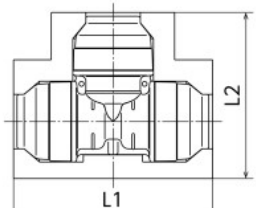

継手の寸法は上記をご確認ください。

埋設OK CAD 取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
共用	WPTSF1- 10-S	10A	81	66	40	1	3,300
	WPTSF1- 13-S	13A	84	70	40	1	3,370
PEX	WPTSF1A-16-S	16A	93	78.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-20-S	20A	111	92.5	20	1	6,670
PB	WPTSF1C-16-S	16A	93	78.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-20-S	20A	111	92.5	20	1	6,670

特長


保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要がありません。

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PEX	WPTSF1A-161313-S	16A	93.5	72.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-161316-S	16A	90	75.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-161613-S	16A	93	78.5	20	1	4,450
	WPTSF1A-201313-S	20A	97.5	81.5	20	1	6,670
	WPTSF1A-201320-S	20A	105	81.5	20	1	6,670
	WPTSF1C-161313-S	16A	93.5	72.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-161316-S	16A	90	75.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-161613-S	16A	93	78.5	20	1	4,450
	WPTSF1C-201313-S	20A	97.5	81.5	20	1	6,670
	WPTSF1C-201320-S	20A	105	81.5	20	1	6,670

チーズソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

10mm保温材 ダブルロックジョイントPチーズソケットと10mm保温材がセットになっています。

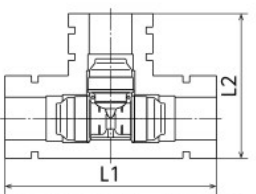

継手の寸法は上記をご確認ください。

埋設OK CAD 取説

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
共用	WPTS1- 10-S	10A	145	99.5	20	1	3,300
	WPTS1- 13-S	13A	158	108	20	1	3,370
PEX	WPTS1A-16-S	16A	181	123.5	10	1	4,450
	WPTS1A-20-S	20A	195	134	10	1	6,670

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
共用	WPTS1- 131013-S	13A	158	108	20	1	3,370
	WPTS1A-161010-S	16A	181	123.5	10	1	4,450
	WPTS1A-161016-S	16A	181	123.5	10	1	4,450
	WPTS1A-161310-S	16A	181	123.5	10	1	4,450
	WPTS1A-161313-S	16A	181	123.5	10	1	4,450
	WPTS1A-161316-S	16A	181	123.5	10	1	4,450
	WPTS1A-161613-S	16A	181	123.5	10	1	4,450
	WPTS1A-201313-S	20A	195	134	10	1	6,670
	WPTS1A-201320-S	20A	195	134	10	1	6,670
	WPTS1A-201620-S	20A	195	134	10	1	6,670

チーズソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。