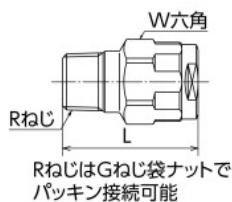


ストレート おねじ

テーパおねじ WJ1型

黄銅
材質: C36048D

メッキ付

RねじはGねじ袋ナットで
パッキン接続可能埋設
NG CAD 取説

JIS規格製品認証品

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ1-1310-J	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	2,100
	WJ1-1313-J	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,100

日本水道協会認証登録品 G-651

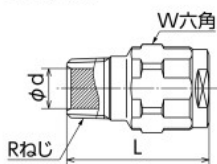
適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ1- 1310-S	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	2,100
	WJ1- 2010-S	R $\frac{3}{4}$	10A	40.5	28	80	10	2,340
	WJ1- 1313-S	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,100
	WJ1- 2013-S	R $\frac{3}{4}$	13A	43.5	28	80	10	2,340
PEX	WJ1A-1316-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	2,510
	WJ1A-2016-S	R $\frac{3}{4}$	16A	54.5	34	80	10	2,660
	WJ1A-1320-S	R $\frac{1}{2}$	20A	60.5	40	40	10	4,190
	WJ1A-2020-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	4,340
PB	WJ1A-2520-S	R1	20A	63	40	40	10	4,760
	—	—	25A	—	—	—	—	—
	WJ1C-1316-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	2,510
	WJ1C-2016-S	R $\frac{3}{4}$	16A	54.5	34	80	10	2,660
PB	WJ1C-1320-S	R $\frac{1}{2}$	20A	60.5	40	40	10	4,190
	WJ1C-2020-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	4,340
	WJ1C-2520-S	R1	20A	63	40	40	10	4,760
	—	—	25A	—	—	—	—	—

メッキ付

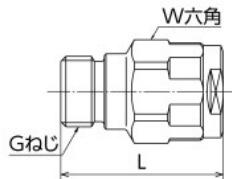
適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ1-1313M-S	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,300

テーパおねじ (給水用管端コア対応) WJ44型

給水用管端防食継手にねじ込みできます。

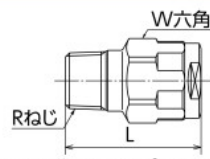
■部に給水用管端防食継手の
コアが接続されます。埋設
OK G-652 CAD 取説

平行おねじ WJ20型

青銅
材質: CAC406C埋設
OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ20-1310C-S	G $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	2,470
	WJ20-1313C-S	G $\frac{1}{2}$	13A	48.5	28	80	20	2,470

注: パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

青銅
材質: CAC406C

RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

埋設
OK CAD 取説

JIS規格製品認証品

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ1-1310C-J	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	2,470
	WJ1-1313C-J	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,470

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ1- 1310C-S	R $\frac{1}{2}$	10A	42	24	80	20	2,470
	—	—	10A	—	—	—	—	—
	WJ1- 1313C-S	R $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,470
	WJ1- 2013C-S	R $\frac{3}{4}$	13A	43.5	28	80	10	2,740
PEX	WJ1A-1316C-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	3,240
	WJ1A-2016C-S	R $\frac{3}{4}$	16A	54.5	34	80	10	3,410
	—	—	—	—	—	—	—	—
	WJ1A-2020C-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	5,290
PB	WJ1A-2025C-S	R $\frac{3}{4}$	25A	67	50	24	6	7,930
	—	—	—	—	—	—	—	—
	WJ1C-1316C-S	R $\frac{1}{2}$	16A	53.5	34	80	10	3,240
	WJ1C-2016C-S	R $\frac{3}{4}$	16A	54.5	34	80	10	3,410
PB	—	—	—	—	—	—	—	—
	WJ1C-2020C-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	40	40	10	5,290
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—

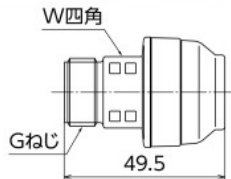
青銅

材質: CAC406C

適用	品番	呼び径		L	φd	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大	小	
共用	WJ44- 1313C-S	R $\frac{1}{2}$	13A	50	14	28	80	20	2,470
	WJ44- 2013C-S	R $\frac{3}{4}$	13A	51.5	19	28	80	10	2,740
PEX	WJ44A-1316C-S	R $\frac{1}{2}$	16A	55	14	34	80	10	3,240
	WJ44A-2016C-S	R $\frac{3}{4}$	16A	55.5	19	34	80	10	3,410
	WJ44A-2020C-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	19	40	40	10	5,290
	WJ44A-2520C-S	R1	20A	63	25	40	40	10	5,760
PB	WJ44A-2525C-S	R1	25A	70	25	50	24	6	8,160
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	WJ44C-1316C-S	R $\frac{1}{2}$	16A	55	14	34	80	10	3,240
	WJ44C-2016C-S	R $\frac{3}{4}$	16A	55.5	19	34	80	10	3,410
PB	WJ44C-2020C-S	R $\frac{3}{4}$	20A	62	19	40	40	10	5,290
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注: 給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用下さい。

平行おねじ WPJ20型 ダブルロックジョイントP

樹脂
材質: PPS埋設
OK G-671 CAD 取説

適用	品番	呼び径		W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大	小	
共用	WPJ20-1310-S	G $\frac{1}{2}$	10A	21	80	20	1,750
	WPJ20-1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	22	80	20	1,750

注: ・パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・パッキンの適正締付トルクは、ノンアスベストパッキン使用時15N・m、
ゴムパッキン使用時10N・mです。