

## 床取出し (Rcねじ・ツバ径φ58 / φ50) フローリング施工後ねじ接続部の目視確認可能

**特長** フローリング等を張った後でもねじ部を目視確認できます。

### 床出しロングジョイント WJ49型・WJ51型

黄銅  
材質:C3771BE



適用	品番	呼び径		ツバ径 φD1	φD2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ51-1313-S	Rc1/2	13A	φ58	48	80	10	3,090

#### ツバ径φ50

適用	品番	呼び径		ツバ径 φD1	φD2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ49-1313-S	Rc1/2	13A	φ50	40	80	10	3,090


**特長**



- 下地材等へ床上固定し、その上にフローリング等を張ることができます。
- フローリング等を張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能のため、継手の施工から水圧検査までを連続で行うことができます。
- フローリング等を張った後にねじ (Rc1/2) への接続が目視確認できます。

### 床出しロングアダプター45°タイプ φ58 WL89型


黄銅  
材質:C3771BE

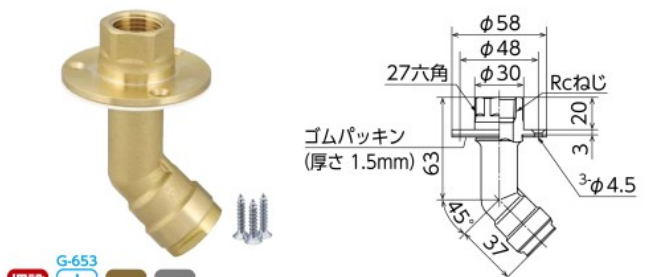

#### ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		ツバ径	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大	小	
共用	WL89-1313-S	Rc1/2	13A	φ58	40	5	4,550

**特長**

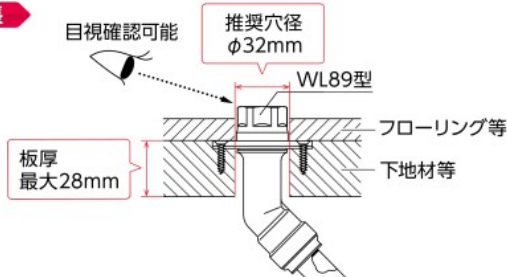

- 下地材等へ床上固定し、その上にフローリング等を張ることができます。
- フローリング等を張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能のため、継手の施工から水圧検査までを連続で行うことができます。
- フローリング等を張った後にねじ (Rc1/2) への接続が目視確認できます。




## 床取出し (Rcねじ・ツバ径φ58 / φ50)

**特長** 床下より床の裏側に固定します。床下固定のため、床上から固定用の座が見えません。

### 床下取付アダプター φ58 WJ43型

黄銅  
材質:C3771BE

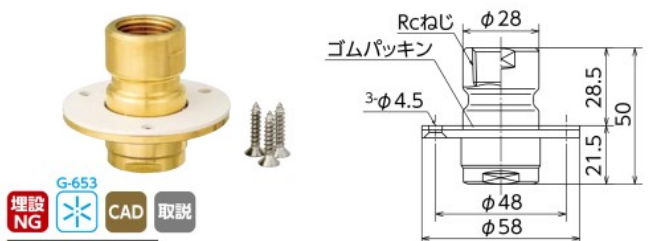

#### ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		ツバ径	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大	小	
共用	WJ43-1310-S		10A	φ58	80	10	3,090
	WJ43-1313-S	Rc1/2	13A		80	10	

注: 床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

### 床下取付アダプター φ50 WJ23型

青銅  
材質:CAC406C



#### ツバ径φ50

適用	品番	呼び径		ツバ径	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大	小	
共用	WJ23-1310C-S		10A	φ50	80	10	3,600
	WJ23-1313C-S	Rc1/2	13A		80	10	

注: 床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

樹脂管の適用表 ▶P.27 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶PA52 を必ずご確認下さい。