


座付(水栓)エルボ (Rpねじ / Rcねじ)

座付水栓エルボ WL5型

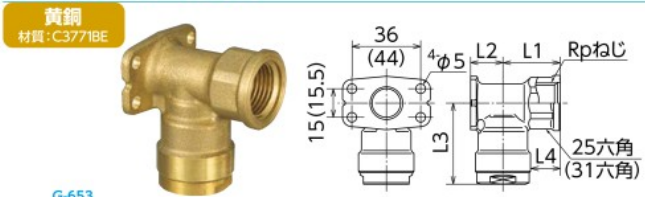


()内寸法は呼び径 $\frac{3}{4}$ ×16Aを示します。

適用	品番	呼び径		L1	L2	L3	L4	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管					大	小	
共用	WL5-1310-S	10A	樹脂管	30	17	42.5	17.5	80	10	3,010
	WL5-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	30	17	42.5	15.5	80	10	3,010
	WL5-1313L-S	13A	40	17	42.5	25.5	80	10	3,360	
PEX	WL5A-1316-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	20.5	46	15.5	40	10	4,190
	WL5A-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	20.5	47	15.5	40	10	4,190
PB	WL5C-1316-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	20.5	46	15	40	10	4,190
	WL5C-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	20.5	47	15	40	10	4,190


WL5-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

5mm保温材

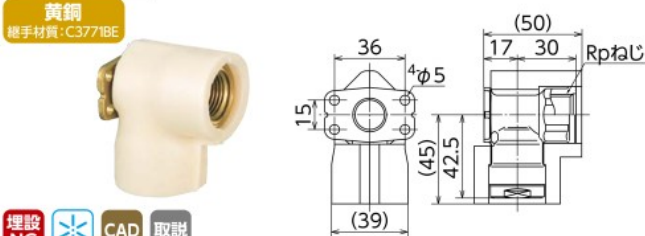

適用	品番	呼び径		入数	価格(円)	
		ねじ	樹脂管			
共用	WLSF5-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	32	8	3,420

座付水栓エルボは日本水道協会認証登録品(G-653)です。

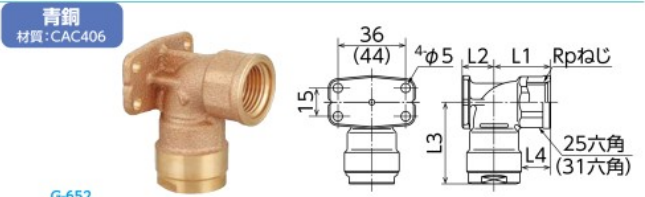

()内寸法は呼び径 $\frac{3}{4}$ ×16Aを示します。

適用	品番	呼び径		L1	L2	L3	L4	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管					大	小	
共用	WL5-1310C-S	10A	樹脂管	30	17	42.5	17.5	80	10	3,600
	WL5-1313C-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	30	17	43.5	15.5	80	10	3,600
	—	13A	—	—	—	—	—	—	—	—
PEX	WL5A-1316C-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	20.5	46	15.5	40	10	5,130
	WL5A-2016C-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	20.5	50	15.5	40	10	5,130
PB	WL5C-1316C-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	20.5	47	15	40	10	5,130
	WL5C-2016C-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	20.5	50	15	40	10	5,130



給水栓取付高さに座の左右両側にある溝を合わせて取付けできます。


逆座水栓エルボ WL6型



()内寸法は呼び径16Aを示します。

適用	品番	呼び径		L1	L2	L3	L4	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管						大	小	
共用	WL6-1310-S	10A	樹脂管	30	19	42.5	17.5	25	80	10	3,010
	WL6-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	30	19	42.5	15.5	25	80	10	3,010
	WL6-1313L-S	13A	40	19	42.5	25.5	25	80	10	3,360	
PEX	WL6A-1316-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	19.5	45	15.5	25	40	10	4,190
	WL6A-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	22.5	47	15.5	31	40	10	4,190
PB	WL6C-1316-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	19.5	45	15	25	40	10	4,190
	WL6C-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	22.5	47	15	31	40	10	4,190

WL6-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

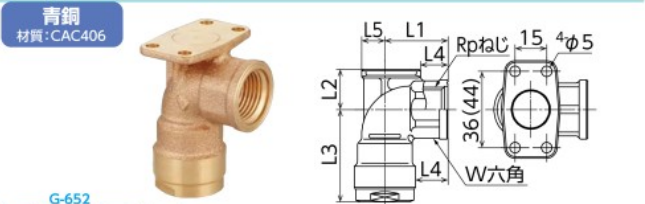

()内寸法は呼び径16Aを示します。


適用	品番	呼び径		L1	L2	L3	L4	L5	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管							大	小	
共用	WL6-1310C-S	10A	樹脂管	30	19	42.5	13	11	25	80	10	3,600
	WL6-1313C-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	30	19	43.5	13	11	25	80	10	3,600
	—	13A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PEX	WL6A-1316C-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	19	46	15.5	18	25	40	10	5,130
	WL6A-2016C-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	22.5	50	15.5	18	31	40	10	5,130
PB	WL6C-1316C-S	Rp $\frac{1}{2}$	16A	33	19	46	15	18	25	40	10	5,130
	WL6C-2016C-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	33	22.5	50	15	18	31	40	10	5,130

注：L4寸法は、寸法が短い方を記載しています。

適用	品番	呼び径		入数	価格(円)	
		ねじ	樹脂管			
共用	WLSF6-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	32	8	3,420

逆座水栓エルボは日本水道協会認証登録品(G-653)です。

5mm保温材

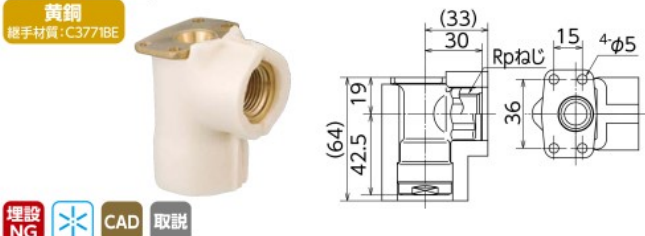

()内寸法は呼び径16Aを示します。

1章
ダブルロックジョイント
特長
深溝ボルトシリンダー
ボルトシリンダー
中間壁マウント
エルボマウント
ねじ接続
床立上げ
壁取出し
壁取付け
壁貫通
ユニットバス
異種管交換継手
流量調整
ボールバルブ
逆止弁付
ボールバルブ
ダブルロック
バルブ