

ポリエチレン管用継手

13mmポリ管ジョイント

部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	下記	3	割リング	C3604BD
2	ナット	C3604BD	4	オーリング	EPDM

注意

- ・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
- ・埋設には使用できません。
- ・水道用2種用の製品のナットには、識別用に2本の溝がついています。

水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表

呼び径	外径	厚さ	内径(参考)	規格
13	φ21.5±0.15	3.5±0.30	φ14.5	JIS K 6762-2019

水道用ポリエチレン2種二層管サイズ表

呼び径	外径	厚さ	内径(参考)	規格
13	φ21.5±0.15	2.5±0.20	φ16.5	JIS K 6762-2019


一般用ポリエチレン1種管サイズ表

呼び径	外径	厚さ	内径(参考)	規格
13	φ21.5±0.15	2.7 ^{+0.5} ₀	φ15.6	JIS K 6761-2017

ポリ管ジョイント テーパおねじ

黄銅

本体材質: C3604BD

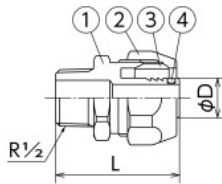


埋設 NG CAD

品番	適合管	L	φD	入数		価格(円)
				大	小	
SR-800	水道用1種	44.5	14.5	80	20	1,320
SR-805	水道用2種	45.5	16.5	80	20	1,320
SR-900	一般用1種	45.5	15.6	80	20	1,320

ポリ管ジョイント テーパめねじ

青銅

本体材質: CAC406C

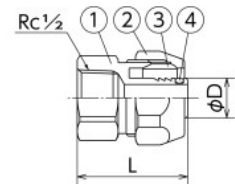


埋設 NG CAD

品番	適合管	L	φD	入数		価格(円)
				大	小	
SR-810	水道用1種	39.5	14.5	80	20	1,320
SR-815	水道用2種	40.5	16.5	80	20	1,320
SR-910	一般用1種	40.5	15.6	80	20	1,320

ポリ管ジョイント エルボテーパおねじ

黄銅

本体材質: C377fBE

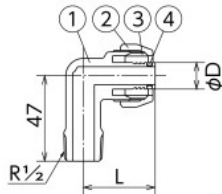


埋設 NG CAD

品番	適合管	L	φD	入数		価格(円)
				大	小	
SR-820	水道用1種	38.5	14.5	80	10	2,070
SR-825	水道用2種	39.5	16.5	80	10	2,070
SR-920	一般用1種	39.5	15.6	80	10	2,070

ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

黄銅

本体材質: C377fBE

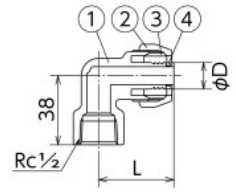

埋設 NG CAD

品番	適合管	L	φD	入数		価格(円)
				大	小	
SR-830	水道用1種	40.5	14.5	80	10	2,070
SR-835	水道用2種	41.5	16.5	80	10	2,070
SR-930	一般用1種	41.5	15.6	80	10	2,070