


各種バルブ

アダプターボールバルブ Rねじ×Gねじ ワンタッチ着脱式ハンドル

黄銅
本体材質: C3771BE



埋設 NG CAD 取説

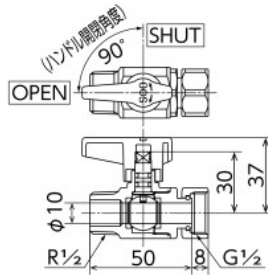

品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
VC-156B	1/2	100	10	2,920

仕様


最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃~100℃
使用流体	冷温水・油・不凍液

自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付(IN側)

黄銅
本体材質: C3604BD



埋設 NG CAD

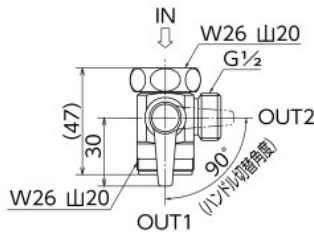

品番	入数		価格(円)
	大	小	
VB-618	100	10	3,650

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0℃~35℃
使用流体	水道水

用途: 浄水器・食洗機・洗濯機等の分岐


注: 切替専用ですので、末端での止水や、完全な止水性能を必要とする箇所では使用できません。

流量(ℓ/min)

止水圧力MPa	0.05	0.10	0.15
OUT1	14.1	19.0	22.0
OUT2	6.1	7.9	9.6

施工例

自在水栓本体とパイプの間に取付け、流水方向の切替に使用します。

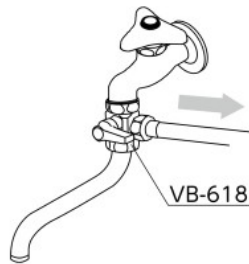


灯油小出しボールバルブ Rねじ×φ16タケノコ

黄銅
本体材質: C3771BE



埋設 NG CAD

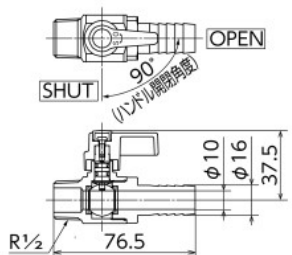

品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
VC-183	R1/2×φ16	100	10	2,850

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃~60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)


注: 仕様の最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。

ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

黄銅
本体材質: C3771BE



埋設 NG CAD

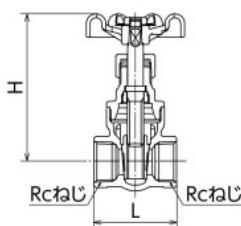

品番	呼び径		L	H	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
OMG-300	15	1/2	42	76	50	5	3,010
OMG-400	20	3/4	47	86	40	4	3,620
OMG-500	25	1	49.5	97	30	3	5,150

仕様

最高許容圧力	冷温水	1.18MPa
	油・エア	-20℃~120℃
使用温度範囲	飽和蒸気	0.88MPa
		-20℃~150℃

Rcねじ締付トルク

サイズ	1/2	3/4	1
N・m	25~35	40~45	50~60

注: 上記トルクで締め付けて下さい。過度の締め付けは変形や破損、漏れの原因になります。

注意

Rcねじは当社規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※相手おねじはRねじが接続可能です。