

持出しソケット


仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

注：・黄銅製持出しソケットに曲げ応力がかかる配管は必ず避けて下さい。応力腐食割れの発生するおそれがあります。
・持出しソケットを2個以上連続した配管をしてはいけません。漏水の原因になります。

持出しソケット

黄銅
材質：C3771BE

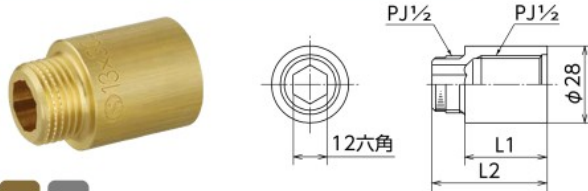


埋設 NG CAD 取説

品番	呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
				大	小	
OS-031	13	10	22	300	100	310
OS-031A		15	27	300	100	360
OS-031B		20	32	240	80	420
OS-031C		22.5	34.5	210	70	460
OS-031D		25	37	180	60	490
OS-031E		30	42	150	50	540
OS-031F		35	47	120	40	600
OS-031G		40	52	120	40	640
OS-031I		45	57	90	30	810
OS-031J		50	62	90	30	840

本製品は応力腐食割れ対策棒を使用しています。

持出しソケット

青銅
材質：CAC406C

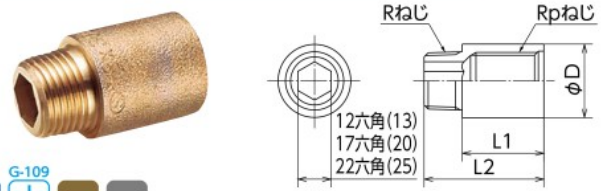


埋設 OK G-109 CAD 取説

品番	呼び径	L1	L2	φD	入数		価格(円)	
					大	小		
OS-238AAB	13	15	29	27	320	80	710	
OS-238BAB		20	34	27	240	60	810	
OS-238CAB		22.5	36.5	27	240	60	860	
OS-238DAB		25	39	27	200	50	920	
OS-238EAB		30	44	27	160	40	1,020	
OS-238GAB		40	54	27	120	30	1,300	
OS-238IAB		50	64	27	80	20	1,630	
OS-239AAB		20	15	31	33	240	60	1,020
OS-239BAB			20	36	33	200	50	1,120
OS-239DAB			25	41	33	160	40	1,200
OS-239EAB	30		46	33	120	30	1,330	
OS-239GAB	40		56	33	80	20	1,650	
OS-239IAB	50		66	33	80	20	1,910	
OS-240AAB	25	15	33	40	100	25	1,190	
OS-240BAB		20	38	40	100	25	1,330	
OS-240DAB		25	43	40	80	20	1,470	
OS-240EAB		30	48	40	80	20	1,620	
OS-240GAB		40	58	40	60	15	2,040	

持出しソケット

304系
材質：SCS13A

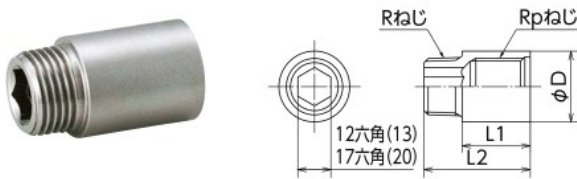

埋設 OK CAD

品番	呼び径	L1	L2	φD	入数		価格(円)
					大	小	
SFMS-1315	13	15	29	26	200	40	▶ P.436
SFMS-1320		20	34	26	200	40	
SFMS-1325		25	39	26	150	30	
SFMS-1330		30	44	26	150	30	
SFMS-2015	20	15	31	32	100	20	
SFMS-2020		20	36	32	100	20	
SFMS-2025		25	41	32	100	20	
SFMS-2030		30	46	32	100	20	

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				

持出しソケット

青銅
材質：CAC406C

給水用管端防食継手にねじ込みできます。



埋設 OK CAD 取説

■部に給水用管端防食継手のコアが接続されます。

品番	呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
				大	小	
OS-265A	13	15	29	320	80	640
OS-265B		20	34	240	60	720
OS-265D		25	39	200	50	840
OS-265E		30	44	160	40	920

六角レンチ



品番	サイズ	入数		価格(円)
		大	小	
OT-012	12六角	20	—	850
OT-017	17六角	15	—	1,720
OT-022	22六角	10	—	4,000