


ホースニップル

HN型 (ホースニップル)

黄銅
材質: C36048D

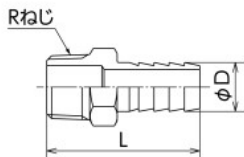

埋設 NG CAD

品番	呼び径	φD	L	入数		価格(円)
				大	小	
HN-0606	1/8	6	36	400	100	230
HN-0607		7	36	400	100	230
HN-0608		8	36	400	100	230
HN-0610		10	36	400	100	250
HN-0805	1/4	5	38	400	100	230
HN-08065		6.5	42	400	100	230
HN-0807		7	42	400	100	230
HN-0808		8	42	400	100	230
HN-0809		9	42	400	100	230
HN-08105		10.5	42	400	100	250
HN-0812	3/8	12	42	400	100	250
HN-1007		7	48	400	100	260
HN-1008		8	48	400	100	260
HN-1009		9	48	400	100	260
HN-10105		10.5	48	400	100	280
HN-1011		11	48	400	100	280
HN-1012		12	48	400	100	280
HN-1014		14	48	300	50	280


仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

品番	呼び径	φD	L	入数		価格(円)
				大	小	
HN-1307	1/2	7	50	250	50	450
HN-1308		8	50	250	50	450
HN-1309		9	50	250	50	450
HN-1310		10	50	250	50	490
HN-13105		10.5	50	250	50	490
HN-1311		11	50	250	50	490
HN-1312		12	50	250	50	490
HN-13127		12.7	50	250	50	490
HN-1314		14	50	250	50	500
HN-1316		16	50	250	50	500
HN-13205	3/4	20.5	50	250	50	540
HN-2016		16	61.5	80	20	940
HN-2019		19	61.5	80	20	940
HN-2021		21	61.5	80	20	940
HN-2525	1	25	73	50	—	1,870
HN-2527		27	73	50	—	1,870

ナット付ホースアダプター

黄銅
材質: C36048D

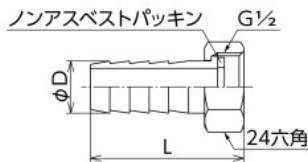

埋設 NG CAD

仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~95℃	冷温水・不凍液・油


品番	呼び径	φD	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-282	1/2	10.5	40	200	50	710
OS-283	1/2	14	40	200	50	710
OS-284	1/2	16	47	200	50	730

注: パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

鉄管用KBニップル

HIVPLもく付

黄銅
本体材質: C36048D

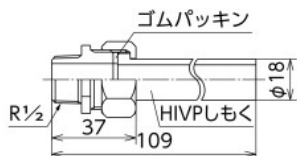

埋設 NG CAD

仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.0MPa	5℃~35℃	水

品番	HIVPL呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
OS-072-1	13	96	16	670

注: パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。