

# ニップル

## 仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷水水・不凍液・油・エア

注：ステンレス製品の仕様については ▶P435 をご確認ください。


## 注意

パッキン接続される継手は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

## ニップル

黄銅

材質：C3604BD

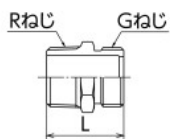

埋設 NG CAD

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-001MK	1/2	30	400	100	280
OS-003MK	1/2	28	400	100	260
OS-006MK	3/4	34	200	50	400
OS-008MK	3/4	30.5	200	50	360
OS-011M	1	45	90	15	1,060


日本水道協会認証登録品 G-108

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-247M-S	1/2	36	280	70	430
OS-248M-S	3/4	39	160	40	800

## 異径ニップル

黄銅

材質：C3604BD

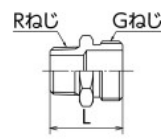


埋設 NG CAD

品番	呼び径(R×G)	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-016M	1/4×1/2	27	400	100	400
OS-017M	3/8×1/2	29	400	100	430
OS-018M	1/2×1/8	25	400	100	430
OS-019M	1/2×1/4	33	400	100	430
OS-021M	1/2×3/4	32	200	50	540
OS-022M	3/4×1/2	36	200	50	540
OS-029M	1×3/4	38.5	90	18	1,220

## 砲金ニップル

青銅

材質：CAC406C

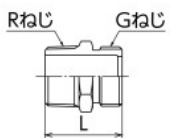


埋設 OK CAD

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-001BC	1/2	30	400	100	540
OS-006BC	3/4	34	200	50	820

## ステンレスニップル

304系

材質：SCS13A

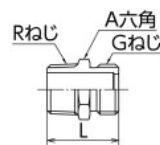


埋設 OK CAD

品番	呼び径	L	A	入数		価格(円)
				大	小	
SFG-13	1/2	30	22	300	50	▶P436
SFG-20	3/4	34	27	150	30	
SFG-25	1	45	35	80	10	

## 両テーパニップル

黄銅

材質：C3604BD

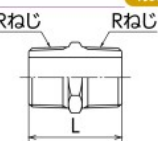

埋設 NG CAD


品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-027M	1/4	27	400	100	280
OS-005M	1/2	37	280	70	350
OS-010M	3/4	41	160	40	540
OS-012M	1	45	90	15	1,250

## 異径ニップル

両テーパ

黄銅

材質：C3604BD

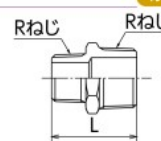

埋設 NG CAD

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-089M	1/4×3/8	31	300	150	400
OS-024M	1/4×1/2	32	400	100	400
OS-097M	3/8×1/2	32	400	100	540
OS-025M	1/2×3/4	37.5	200	50	570