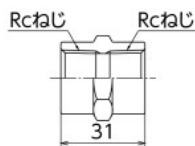


ソケット

青銅

材質：CAC406C

埋設
OK

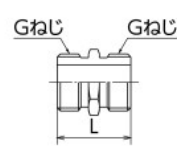
CAD

品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
OS-026M	1/2	200	50	710

平行ニップル

黄銅

材質：C3604BD

埋設
NG

CAD

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-004M	1/2	27	400	100	300
OS-389M	3/4	29	200	50	600

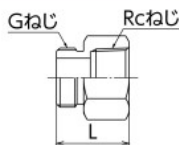
日本水道協会認証登録品 G-108

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-378M-S	1/2	34	280	70	530

Sニップル

青銅

材質：CAC406C

埋設
OK

CAD

品番	呼び径(G×Rc)	L	入数		価格(円)
			大	小	
OS-013M	1/2 × 1/2	28	200	50	630
OS-014M	1/2 × 3/4	32	160	40	1,030
OS-015M	3/4 × 3/4	32	160	40	1,070

仕様(平行ニップル 内・外・給湯器ニップル 内・外)

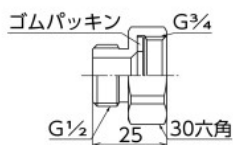
最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃～80℃	冷温水・不凍液

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取り付けて下さい。

平行ニップル 内・外

黄銅

材質：C3604BD

埋設
NG

CAD

品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
OS-410M	3/4 × 1/2	100	20	720

特長

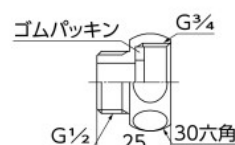
パッキンが脱落防止構造です。

給湯器ニップル 内・外

黄銅

材質：C3604BD

メッキ付

埋設
NG

CAD

品番	呼び径	備考	入数		価格(円)
			大	小	
OS-531	3/4 × 1/2	—	100	20	490
OS-531M	3/4 × 1/2	メッキ付	100	20	590