

巻フレキ・工具

仕様(巻フレキ・被覆付巻フレキ)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
0.75MPa	-20℃~95℃	冷温水・不凍液

巻フレキ

材質:SUS316L



埋設 NG CAD

品番	呼び径φD	φd(内径)	P	最小曲げ半径	長さ(m/巻)	価格(円/巻)
FCP-16-10	16	12.4	5	40	10	13,680
FCP-16-20	16	12.4	5	40	20	27,370
FCP-16.8-10	16.8	13.2	5	40	10	14,480
FCP-16.8-20	16.8	13.2	5	40	20	28,980
FCP-20-10	20	15.8	5.8	60	10	20,930
FCP-25-10	25	21	6	75	10	52,490

被覆付巻フレキ

フレキ材質:SUS316L

耐候性を付与した被覆材付です。




埋設 NG CAD

品番	呼び径φD	φd(内径)	P	最小曲げ半径	長さ(m/巻)	価格(円/巻)
FCP-16PA10-10	16	12.4	5	40	10	33,120
FCP-16.8PA10-10	16.8	13.2	5	40	10	33,940
FCP-20PA10-10	20	15.8	5.8	60	10	41,060

フレキナット ノンアスベストパッキン付

黄銅
材質:C36048D

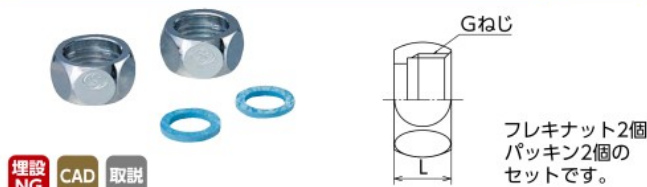


埋設 NG CAD 取説

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OSA-051M-2P	1/2×16	13	200セット	50セット	420
OSA-052M-2P	1/2×16.8	13	200セット	50セット	420
OSA-053M-2P	3/4×20	15	200セット	50セット	650

注: パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

フレキナット ゴムパッキン付

黄銅
材質:C36048D

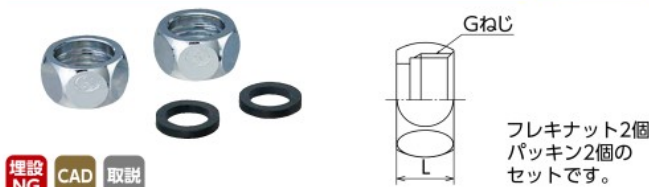

埋設 NG CAD 取説

品番	呼び径	L	入数		価格(円)
			大	小	
OSA-051M-H-2P	1/2×16	13	200セット	50セット	390
OSA-052M-H-2P	1/2×16.8	13	200セット	50セット	390
OSA-053M-H-2P	3/4×20	15	200セット	50セット	600

注: ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。

注意

- ・巻フレキとフレキナットは当社製品どうしで、正しい呼び径の組み合わせで使用して下さい。それ以外の組み合わせで使用した場合、漏れるおそれがあります。
- ・フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
- ・屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
- ・曲げ加工はナットから40mm以上離し、緩やかに曲げて下さい。
- ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

キャップセット ゴムパッキン付

黄銅
材質:C36048D



埋設 NG CAD

品番	呼び径	入数		価格(円)
		大	小	
OSA-039M-2P	G1/2	200セット	50セット	▶ P95

1セット2個入です。

注: ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・80℃以下で使用して下さい。

フレキ管カッター



品番	入数		価格(円)
	大	小	
TC105NF	10	1	9,860