


水道用銅管継手

仕様(水栓継手・銅管チーズ)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

水栓エルボ

青銅
材質: CAC406

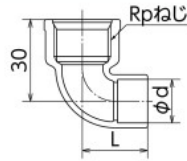

埋設OK CAD


品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
PD-011	Rp $\frac{1}{2}$	15.88	24	240	60	680
PD-006	Rp $\frac{1}{2}$	22.22	32	200	50	890
PD-009	Rp $\frac{3}{4}$	22.22	32	120	30	1,050

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
PD-011-S	Rp $\frac{1}{2}$	15.88	24	240	60	780
PD-006-S	Rp $\frac{1}{2}$	22.22	32	200	50	990

首長水栓エルボ

青銅
材質: CAC406

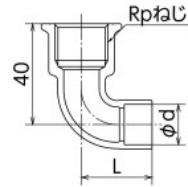


埋設OK G-109 CAD

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
PD-017-S	Rp $\frac{1}{2}$	15.88	28	120	30	950
PD-018-S	Rp $\frac{1}{2}$	22.22	36	100	25	1,140

座付水栓エルボ

青銅
材質: CAC406

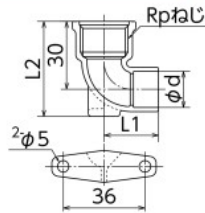

埋設OK CAD


品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-012	Rp $\frac{1}{2}$	15.88	24	42	160	40	850
PD-007	Rp $\frac{1}{2}$	22.22	32	45	160	40	1,050

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-012-S	Rp $\frac{1}{2}$	15.88	24	42	160	40	950
PD-007-S	Rp $\frac{1}{2}$	22.22	32	45	160	40	1,150

水栓ソケット

青銅
材質: CAC406

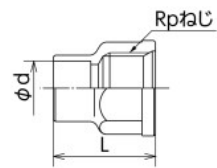

埋設OK CAD


品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
PD-001	Rp $\frac{1}{2}$	15.88	30	320	80	520
PD-005	Rp $\frac{1}{2}$	22.22	35	320	80	600

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
PD-001-S	Rp $\frac{1}{2}$	15.88	30	320	80	620
PD-005-S	Rp $\frac{1}{2}$	22.22	35	320	80	700

座付水栓エルボ(逆座)

青銅
材質: CAC406

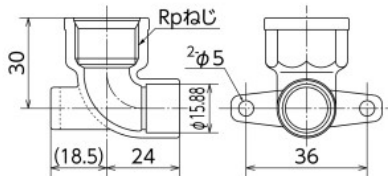

埋設OK CAD


品番	ねじ	入数		価格(円)
		大	小	
PD-014	Rp $\frac{1}{2}$	120	30	1,220

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	ねじ	入数		価格(円)
		大	小	
PD-014-S	Rp $\frac{1}{2}$	120	30	1,320

座付水栓ソケット

青銅
材質: CAC406

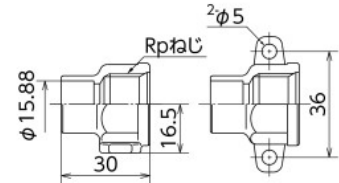

埋設OK CAD

品番	ねじ	入数		価格(円)
		大	小	
PD-013	Rp $\frac{1}{2}$	160	40	730

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	ねじ	入数		価格(円)
		大	小	
PD-013-S	Rp $\frac{1}{2}$	160	40	830

6章 金属管継手

持出しソケット

ホームタップ

ニップル

配管アダプター

化粧フラグ

テストプラグ

オト付アダプター

フレキシブル継手

水道用銅管継手

銅管用継手

黄銅継手

青銅継手