

水道用銅管継手


仕様 (オスアダプター・メスアダプター)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

オスアダプター

黄銅

材質: C3604BD

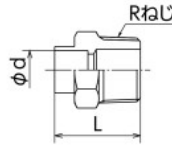

埋設 NG CAD

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-161	R½	9.52	29.5	400	100	440
OS-156	R½	12.7	29.5	400	100	440
OS-249	R½	15.88	31.5	400	100	440
OS-157	R¾	15.88	33	200	50	730
OS-250	R¾	22.22	36	300	50	730


日本水道協会認証登録品 G-108

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-249-S	R½	15.88	31.5	400	100	540
OS-250-S	R¾	22.22	36	300	50	830

オスアダプター

青銅

材質: CAC406C

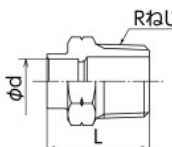


埋設 OK CAD

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-373	R½	12.7	29.5	200	100	490
OS-374	R½	15.88	31.5	200	100	490

オスアダプター

黄銅

材質: C3604BD

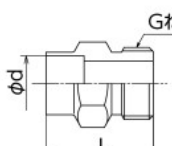


埋設 NG CAD

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-289-S	G½	12.7	26	400	100	540
OS-285-S	G½	15.88	28	400	100	540
OS-286-S	G¾	22.22	33	300	50	830

メスアダプター

青銅

材質: CAC406C

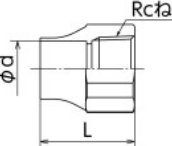

埋設 OK CAD

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-151	Rc½	12.7	27	200	50	650
OS-152	Rc½	15.88	29	100	50	650
OS-153	Rc¾	22.22	36.5	120	30	1,020

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-152-S	Rc½	15.88	29	100	50	750
OS-153-S	Rc¾	22.22	36.5	120	30	1,120


仕様 (絶縁ユニオン)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~90℃	冷温水

絶縁ユニオン (リング付)

青銅

本体材質: CAC406C

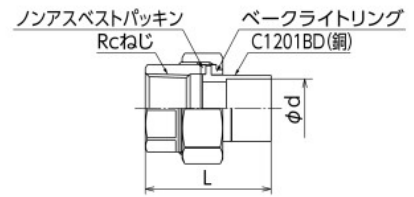

埋設 OK CAD 取説

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-377-1	Rc½	15.88	46.5	100	10	2,560
OS-387-1	Rc¾	22.22	48	100	10	3,150
OS-388-1	Rc1	28.58	54.5	60	10	5,950

日本水道協会認証登録品 G-109


品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-377-1-S	Rc½	15.88	46.5	100	10	2,660
OS-387-1-S	Rc¾	22.22	48	100	10	3,250
OS-388-1-S	Rc1	28.58	54.5	60	10	6,050

注: ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・本製品は下記のOS-384、237に対してコンパクト化された製品です。

絶縁ユニオン (リング付)

青銅

本体材質: CAC406C

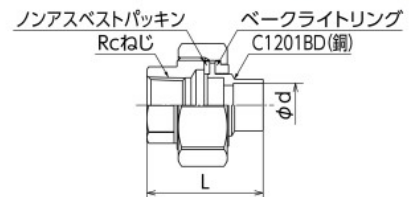

埋設 OK CAD 取説

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-384-1	Rc½	15.88	43	100	10	3,610
OS-237-1	Rc¾	22.22	52	60	10	4,070

日本水道協会認証登録品 G-109

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
OS-384-1-S	Rc½	15.88	43	100	10	3,710
OS-237-1-S	Rc¾	22.22	52	60	10	4,170

注: パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

銅管サイズ表は ▶P416 をご確認ください。