


黄銅継手

仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

エルボ (内)

黄銅
材質:C3771BE

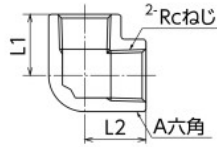


品番	ねじ	L1	L2	A	入数		価格(円)
					大	小	
SR-315	1/2	24.5	24.5	27	120	20	990
SR-345	3/4	27	27	32	100	20	1,330

埋設 NG CAD

ストリートエルボ

黄銅
材質:C3771BE

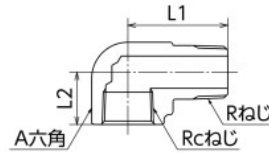


品番	ねじ	L1	L2	A	入数		価格(円)
					大	小	
SR-320	1/2	40	21	27	120	24	1,100
SR-350	3/4	45	23	32	90	15	1,430

埋設 NG CAD

チーズ (内)

黄銅
材質:C3771BE

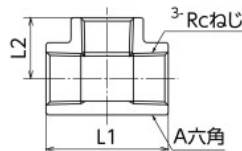

品番	ねじ	L1	L2	A	入数		価格(円)
					大	小	
SR-360	1/2	49	24.5	27	100	20	1,140
SR-370	3/4	54	27	32	75	15	1,610

埋設 NG CAD