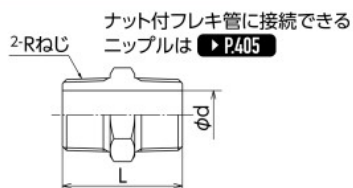


砲金ニップル

青銅
材質: CAC406C埋設
OK CAD

同径サイズ

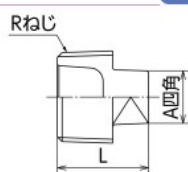
品番	呼び径	L	φd	入数		価格(円)
				大	小	
OT-025	1/2	41	13	200	25	840
OT-026	3/4	44	18	150	25	1,070
OT-174	1	41	24	120	20	2,060
OT-175	1 1/4	46	31	60	10	2,380
OT-176	1 1/2	53	37	30	5	3,350
OT-177	2	57	47	30	5	5,050

注: 呼び径 1/2, 3/4 は材質 CAC406 です。

異径サイズ

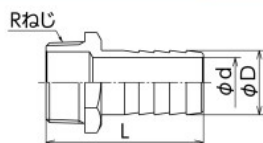
品番	呼び径	L	φd	入数		価格(円)
				大	小	
OT-180	1/2 × 3/4	35	13	180	30	1,400
OT-181	1/2 × 1	38	13	120	20	1,870
OT-182	3/4 × 1	39	18	120	20	2,100

砲金プラグ

青銅
材質: CAC406埋設
OK CAD

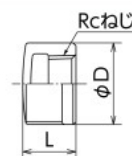
品番	呼び径	L	A	入数		価格(円)
				大	小	
OT-079	1/2	25	14	320	40	600
OT-080	3/4	26.5	15.8	140	35	890
OT-112	1	33.5	20.6	100	25	1,220
OT-110	1 1/4	36	23.4	64	16	1,620
OT-164	1 1/2	38	28.4	48	12	2,350
OT-118	2	39.5	32.5	50	—	3,020
OT-165	2 1/2	50.5	37.6	30	—	5,680
OT-166	3	53.5	41.8	20	—	7,780
OT-167	4	57.5	56	10	—	12,520

砲金ホースニップル

青銅
材質: CAC406埋設
OK CAD

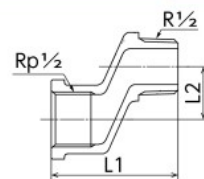
品番	呼び径	φd	φD	L	入数		価格(円)
					大	小	
OT-085	1 1/4	24	33.5	85	50	—	4,080
OT-086	1 1/2	29	38.5	95	30	—	5,520
OT-087	2	41.5	51.5	118	20	—	10,120

砲金キャップ

青銅
材質: CAC406埋設
OK CAD

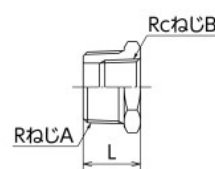
品番	呼び径	L	φD	入数		価格(円)
				大	小	
OT-075	1/2	19.5	30	200	20	770
OT-076	3/4	24	36	200	20	1,050

偏芯ザルボ

青銅
材質: CAC406埋設
OK CAD

品番	呼び径	L1	L2	入数		価格(円)
				大	小	
OT-088	1/2	47	5	150	50	1,060
OT-089		47	10	150	50	1,120
OT-109		47	15	150	25	1,160
OT-091		48	20	150	25	1,180
OT-092		48	25	150	15	1,250

砲金ブッシング

青銅 3/4B以下: CAC406C
1B以上: CAC406埋設
OK CAD

1段落ち

品番	呼び径A×B	L	入数		価格(円)
			大	小	
OT-139	1/4 × 1/8	15	600	100	400
OT-141	3/8 × 1/4	16	600	100	400
OT-144	1/2 × 3/8	18	400	50	500
OT-081	3/4 × 1/2	21	200	20	710
OT-146	1 × 3/4	28	144	24	1,130
OT-148	1 1/4 × 1	31.5	80	16	2,320
OT-150	1 1/2 × 1 1/4	32	50	—	3,200
OT-152	2 × 1 1/2	35	30	—	4,670

2段落ち

品番	呼び径A×B	L	入数		価格(円)
			大	小	
OT-140	3/8 × 1/8	16	600	100	400
OT-143	1/2 × 1/4	18	400	50	500
OT-145	3/4 × 3/8	21	300	50	710
OT-082	1 × 1/2	28	144	24	1,130
OT-147	1 1/4 × 3/4	31.5	80	16	1,800
OT-149	1 1/2 × 1	32	50	—	2,370
OT-151	2 × 1 1/4	35	30	—	3,760
OT-153	3 × 2	45	10	—	9,150

3段落ち

品番	呼び径A×B	L	入数		価格(円)
			大	小	
OT-142	1/2 × 1/8	18	400	100	550
OT-138	3/4 × 1/4	21	200	20	710
OT-154	4 × 2	51	8	—	14,770

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶PA52 を必ずご確認ください。