

ブッシング


仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				

注：耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

SFB型 ブッシング

304系
材質：SCS13A

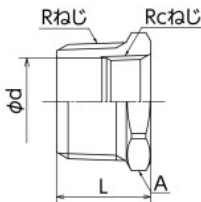

埋設 OK
RoHS 相当
CAD

1段落ち

品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SFB-0806	8×6	¼×¼	17	14六角	8	①	800	100	440
SFB-1008	10×8	⅜×¼	18	19六角	11	①	600	100	440
SFB-1510	15×10	½×⅜	21	23六角	14	①	300	50	540
SFB-2015	20×15	¾×½	24	29六角	19.5	①	200	20	800
SFB-2520	25×20	1×¾	27	36六角	25	①	120	20	1,280
SFB-3225	32×25	1¼×1	30	45六角	33.5	①	60	10	1,790
SFB-4032	40×32	1½×1¼	32	51六角	39	①	40	5	2,300
SFB-5040	50×40	2×1½	36	63六角	50	①	30	5	3,290
SFB-6550	65×50	2½×2	39	80八角	63	①	18	3	6,370
SFB-8065	80×65	3×2½	44	95八角	75	①	12	1	8,760
SFB-10080	100×80	4×3	51	120八角	99	①	4	1	17,400

2段落ち

品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SFB-1006	10×6	⅜×¼	18	19六角	11	①	600	100	440
SFB-1508	15×8	½×¼	21	23六角	14	①	300	50	540
SFB-2010	20×10	¾×⅜	24	29六角	19.5	①	200	20	800
SFB-2515	25×15	1×½	27	36六角	25	①	120	20	1,280
SFB-3220	32×20	1¼×¾	30	45六角	33.5	①	60	10	1,790
SFB-4025	40×25	1½×1	32	51六角	39	①	40	5	2,300
SFB-5032	50×32	2×1¼	36	63六角	50	①	30	5	3,290
SFB-6540	65×40	2½×1½	39	80八角	63	①	18	3	6,370
SFB-8050	80×50	3×2	44	95八角	75	①	12	1	8,760
SFB-10065	100×65	4×2½	51	120八角	99	①	4	1	17,400

3段落ち

品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SFB-1506	15×6	½×¼	21	23六角	14	③	300	50	540
SFB-2008	20×8	¾×¼	24	29六角	19.5	③	200	20	800
SFB-2510	25×10	1×⅜	27	36六角	25	③	120	20	1,280
SFB-3215	32×15	1¼×½	30	45六角	33.5	③	60	10	1,790
SFB-4020	40×20	1½×¾	32	51六角	39	③	40	5	2,300
SFB-5025	50×25	2×1	36	63六角	50	③	30	5	3,290
SFB-6532	65×32	2½×1¼	39	80八角	63	③	18	3	6,370
SFB-8040	80×40	3×1½	44	95八角	75	③	12	1	8,760
SFB-10050	100×50	4×2	51	120八角	99	③	4	1	17,400

4段落ち


品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SFB-2006	20×6	¾×¼	24	29六角	19.5	③	200	20	800
SFB-2508	25×8	1×¼	27	36六角	25	③	120	20	1,280
SFB-3210	32×10	1¼×⅜	30	45六角	33.5	③	60	10	1,790
SFB-4015	40×15	1½×½	32	51六角	39	③	40	5	2,300
SFB-5020	50×20	2×¾	36	63六角	50	③	30	5	3,290
SFB-6525	65×25	2½×1	39	80八角	63	③	18	3	6,370
SFB-8032	80×32	3×1¼	44	95八角	75	③	12	1	8,760
SFB-10040	100×40	4×1½	51	120八角	99	③	4	1	17,400

品番表の引用欄

- ①：JIS B 2308を引用した製品
- ②：JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③：当社設計規格品
- －：①～③の対象外

SMB型 ブッシング

316系
材質：SCS14A

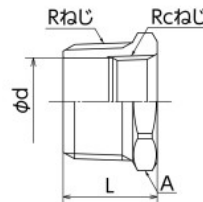

埋設 OK
RoHS 相当
CAD

1段落ち

品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SMB-0806	8×6	¼×¼	17	14六角	8	①	800	100	660
SMB-1008	10×8	⅜×¼	18	19六角	11	①	600	100	660
SMB-1510	15×10	½×⅜	21	23六角	14	①	300	50	820
SMB-2015	20×15	¾×½	24	29六角	19.5	①	200	20	1,190
SMB-2520	25×20	1×¾	27	36六角	25	①	120	20	1,900
SMB-3225	32×25	1¼×1	30	45六角	33.5	①	60	10	2,630
SMB-4032	40×32	1½×1¼	32	51六角	39	①	40	5	3,400
SMB-5040	50×40	2×1½	36	63六角	50	①	30	5	4,850
SMB-6550	65×50	2½×2	39	80八角	63	①	18	3	9,540
SMB-8065	80×65	3×2½	44	92六角	76.5	①	12	1	13,100
SMB-10080	100×80	4×3	51	117.5六角	102	①	4	1	25,820

2段落ち

品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SMB-1006	10×6	⅜×¼	18	19六角	11	①	600	100	660
SMB-1508	15×8	½×¼	21	23六角	14	①	300	50	820
SMB-2010	20×10	¾×⅜	24	29六角	19.5	①	200	20	1,190
SMB-2515	25×15	1×½	27	36六角	25	①	120	20	1,900
SMB-3220	32×20	1¼×¾	30	44八角	33.5	①	60	10	2,630
SMB-4025	40×25	1½×1	32	51六角	39	①	40	5	3,400
SMB-5032	50×32	2×1¼	36	62八角	50	①	30	5	4,850
SMB-6540	65×40	2½×1½	39	78六角	63.5	①	18	3	9,540
SMB-8050	80×50	3×2	44	92六角	76.5	①	12	1	13,100
SMB-10065	100×65	4×2½	51	117.5六角	102	①	4	1	25,820

3段落ち

品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SMB-1506	15×6	½×¼	21	23六角	14	③	300	50	820
SMB-2008	20×8	¾×¼	24	29六角	19.5	③	200	20	1,190
SMB-2510	25×10	1×⅜	27	36六角	25	③	120	20	1,900
SMB-3215	32×15	1¼×½	30	45六角	33.5	③	60	10	2,630
SMB-4020	40×20	1½×¾	32	51六角	39	③	40	5	3,400
SMB-5025	50×25	2×1	36	63六角	50	③	30	5	4,850
SMB-6532	65×32	2½×1¼	39	78六角	63.5	③	18	3	9,540
SMB-8040	80×40	3×1½	44	92六角	76.5	③	12	1	13,100
SMB-10050	100×50	4×2	51	117.5六角	102	③	4	1	25,820

4段落ち

品番	呼び径(R×Rc)		L	A	φd	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
—	20×6	¾×¼	—	—	—	—	—	—	—
SMB-2508	25×8	1×¼	27	36六角	25	③	120	20	1,900
SMB-3210	32×10	1¼×⅜	30	44八角	33.5	③	60	10	2,630
SMB-4015	40×15	1½×½	32	51六角	39	③	40	5	3,400
SMB-5020	50×20	2×¾	36	62八角	50	③	30	5	4,850
SMB-6525	65×25	2½×1	39	80八角	63	③	18	3	9,540
SMB-8032	80×32	3×1¼	44	92六角	76.5	③	12	1	13,100
SMB-10040	100×40	4×1½	51	117.5六角	102	③	4	1	25,820