

ソケット(ロストワックス鋳造品)

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				


注: 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

品番表の引用欄

- ①: JIS B 2308を引用した製品
- ②: JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③: 当社設計規格品
- : ①~③の対象外

SFS3型 ソケット リブ付(テーパねじ)

304系
材質: SCS13A

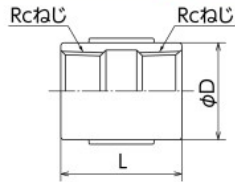


埋設 OK RoHS 相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFS3-06	6	1/8	23	15	①	600	50	620
SFS3-08	8	1/4	29	19	①	300	50	780
SFS3-10	10	3/8	30	22	①	250	50	910
SFS3-15	15	1/2	38	26	①	150	30	1,090
SFS3-20	20	3/4	40	32	①	100	20	1,260
SFS3-25	25	1	45	39	①	80	10	1,420
SFS3-32	32	1 1/4	51	48.5	①	48	8	2,440
SFS3-40	40	1 1/2	54	55	①	36	6	2,720
SFS3-50	50	2	64	67	①	20	5	3,770
SFS3-65	65	2 1/2	73	84	①	9	—	7,400
SFS3-80	80	3	81	99	①	6	—	9,600
SFS3-100	100	4	93	127	①	4	—	17,220

注: 材質SCS13Aのため、溶接にはご使用できません。

SMS3型 ソケット リブ付(テーパねじ)

316系
材質: SCS14A

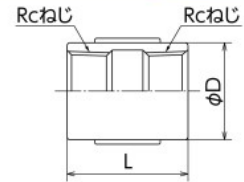

埋設 OK RoHS 相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SMS3-06	6	1/8	23	15	①	600	50	880
SMS3-08	8	1/4	29	19	①	300	50	960
SMS3-10	10	3/8	30	22	①	250	50	1,040
SMS3-15	15	1/2	38	26	①	150	30	1,240
SMS3-20	20	3/4	40	32	①	100	20	1,780
SMS3-25	25	1	45	39	①	80	10	1,980
SMS3-32	32	1 1/4	51	48.5	①	48	8	3,400
SMS3-40	40	1 1/2	54	55	①	36	6	3,820
SMS3-50	50	2	64	67	①	20	5	5,290
SMS3-65	65	2 1/2	73	84	①	9	—	10,340
SMS3-80	80	3	81	97	①	6	—	13,480
SMS3-100	100	4	93	125	①	4	—	24,130


注: 材質SCS14Aのため、溶接にはご使用できません。

SFS型 ソケット(テーパねじ)

304系
材質: SCS13A



パフ品

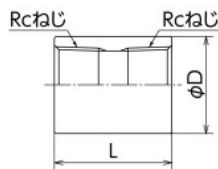

埋設 OK RoHS 相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	備考	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称					大	小	
SFS-06	6	1/8	23	14	—	①	600	50	620
SFS-08	8	1/4	29	18	—	①	300	50	620
SFS-10	10	3/8	30	21	—	①	250	50	620
SFS-15	15	1/2	38	26	—	①	150	30	880
SFS-15B	15	1/2	38	26	パフ品	—	100	10	1,380
SFS-20	20	3/4	40	33	—	①	100	20	1,260
SFS-20B	20	3/4	40	33	パフ品	—	90	10	1,760
SFS-25	25	1	45	40	—	①	70	10	1,420
SFS-25B	25	1	45	40	パフ品	—	60	10	2,020
SFS-32	32	1 1/4	51	50	—	①	48	8	2,440
SFS-40	40	1 1/2	54	55	—	①	36	6	2,720
SFS-50	50	2	64	69	—	①	20	5	3,950
SFS-65	65	2 1/2	73	86	—	①	9	—	7,400
SFS-80	80	3	81	99	—	①	6	—	9,600
SFS-100	100	4	93	125	—	①	4	—	17,220

注: 材質SCS13Aのため、溶接にはご使用できません。