


ソケット・丸ホースニップル(パイプ材加工品)

注意

- ・ステンレス材質については ▶P.448 をご確認ください。
- ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13A(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
- ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304 ▶P.444~P.446 は溶接できますが、その他材質のSCS13A・SCS14Aのロストワックス鑄造品は溶接できません。

SFS6型 ソケット (テーパねじ)

304系
材質:SUS304TP

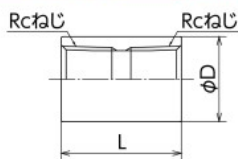


埋設OK RoHS相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFS6-06	6	1/8	23	15	①	600	50	780
SFS6-08	8	1/4	29	19	①	300	50	800
SFS6-10	10	3/8	30	22	①	250	50	830
SFS6-15	15	1/2	38	27	①	150	30	1,190
SFS6-20	20	3/4	40	33	①	100	20	1,630
SFS6-25	25	1	45	40	①	70	10	2,050
SFS6-32	32	1 1/4	51	49	①	48	8	3,200
SFS6-40	40	1 1/2	54	55.5	①	36	6	3,830
SFS6-50	50	2	64	68	①	20	5	5,710
SFS6-65	65	2 1/2	73	83	①	9	—	9,590
SFS6-80	80	3	81	97	①	6	—	12,220
SFS6-100	100	4	93	125	①	4	—	21,770

SFS2型 ソケット (ストレートねじ)

304系
材質:SUS304TP

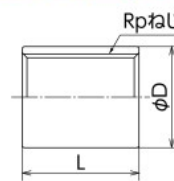


埋設OK RoHS相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFS2-06	6	1/8	20	13.8	②	1,000	50	400
SFS2-08	8	1/4	25	17	③	500	50	430
SFS2-10	10	3/8	26	21	②	300	50	480
SFS2-15	15	1/2	33	25	③	180	30	480
SFS2-20	20	3/4	36	31	③	180	20	620
SFS2-25	25	1	43	38	③	80	10	900
SFS2-32	32	1 1/4	48	47	③	56	8	1,310
SFS2-40	40	1 1/2	48	53	③	36	6	1,560
SFS2-50	50	2	56	66	②	30	6	2,330
SFS2-65	65	2 1/2	65	82	②	9	—	3,980
SFS2-80	80	3	70	95	②	6	—	5,220
SFS2-100	100	4	84	121	③	4	—	9,170

SFS5型 厚ソケット (ストレートねじ)

304系
材質:SUS304TP

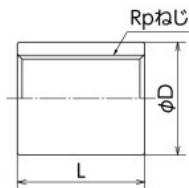


埋設OK RoHS相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFS5-08	8	1/4	27	19	②	400	100	700
SFS5-10	10	3/8	28	23	②	250	50	700
SFS5-15	15	1/2	37	28	②	150	30	1,040
SFS5-20	20	3/4	39	34.5	②	100	20	1,460
SFS5-25	25	1	46	41.5	②	70	10	1,740
SFS5-32	32	1 1/4	51	51	②	48	8	2,590
SFS5-40	40	1 1/2	51	58	②	36	6	3,230
SFS5-50	50	2	60	70	②	20	5	4,610

SFHS2型 ハーフソケット (ストレートねじ)

304系
材質:SUS304TP

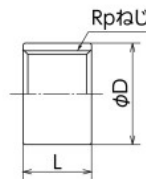


埋設OK RoHS相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFHS2-06	6	1/8	12	13.8	③	1,200	50	340
SFHS2-08	8	1/4	15	17	③	800	50	350
SFHS2-10	10	3/8	16	21	③	500	50	370
SFHS2-15	15	1/2	20	25	③	300	30	380
SFHS2-20	20	3/4	21	31	③	200	20	490
SFHS2-25	25	1	25	38	③	110	10	660
SFHS2-32	32	1 1/4	28	47	③	104	8	970
SFHS2-40	40	1 1/2	28	53	③	80	8	1,140
SFHS2-50	50	2	34	66	③	54	6	1,740
SFHS2-65	65	2 1/2	39	82	③	21	—	3,180
SFHS2-80	80	3	42	95	③	15	—	4,140
SFHS2-100	100	4	50	121	③	12	—	7,120

SFHS型 ハーフソケット (テーパねじ)

304系
材質:SUS304TP

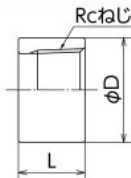


埋設OK RoHS相当 CAD

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFHS-08	8	1/4	18	19	①	500	50	640
SFHS-10	10	3/8	18	22	①	450	50	640
SFHS-15	15	1/2	21	27	①	270	30	920
SFHS-20	20	3/4	21	33	①	200	20	1,280
SFHS-25	25	1	25	40	①	110	10	1,500
SFHS-32	32	1 1/4	27	49	①	80	8	2,480
SFHS-40	40	1 1/2	27	55.5	①	80	8	2,770
SFHS-50	50	2	32	68	①	48	6	3,850

SFHN2型 丸ホースニップル

304系
材質:SUS304TP

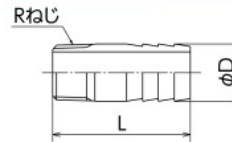

埋設OK RoHS相当

品番	呼び径		L	φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称				大	小	
SFHN2-06	6	1/8	41	10.5	—	900	50	590
SFHN2-08	8	1/4	41	13.5	—	800	50	590
SFHN2-10	10	3/8	42	17	—	500	50	590
SFHN2-15	15	1/2	52	21.5	—	250	50	800
SFHN2-20	20	3/4	55	27	—	150	30	950
SFHN2-25	25	1	60	33.7	—	120	12	1,340
SFHN2-32	32	1 1/4	66	42	—	70	10	1,820
SFHN2-40	40	1 1/2	70	48	—	56	8	2,110
SFHN2-50	50	2	80	59.5	—	36	6	3,010

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶P.A52 を必ずご確認ください。