

丸ニップル・長ニップル

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				


注：耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

品番表の引用欄

- ①：JIS B 2308を引用した製品
- ②：JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③：当社設計規格品
- ：①~③の対象外

SFN2型 丸ニップル

304系
材質：SUS304TP

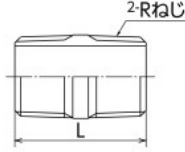

埋設 OK RoHS 相当 CAD


品番	呼び径		L	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN2-06	6	1/8	24.5	②	1,500	100	300
SFN2-08	8	1/4	26.3	②	900	50	300
SFN2-10	10	3/8	28	②	800	50	300
SFN2-15	15	1/2	34	②	420	30	350
SFN2-20	20	3/4	38	②	260	20	380
SFN2-25	25	1	42	②	120	12	540
SFN2-32	32	1 1/4	50	②	80	10	860
SFN2-40	40	1 1/2	50	②	56	8	980
SFN2-50	50	2	58	②	36	6	1,420
SFN2-65	65	2 1/2	70	②	24	4	2,600
SFN2-80	80	3	78	②	16	4	3,430
SFN2-100	100	4	90	②	5	—	6,160

SFN3型 長ニップル

304系
材質：SUS304TP



埋設 OK RoHS 相当 CAD

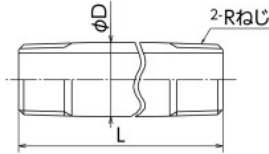

全長L=100mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-06100	6	1/8	10.5	②	300	50	620
SFN3-08100	8	1/4	13.8	②	180	30	620
SFN3-10100	10	3/8	17.3	②	150	25	620
SFN3-15100	15	1/2	21.7	②	120	20	700
SFN3-20100	20	3/4	27.2	②	90	15	820
SFN3-25100	25	1	34	②	60	10	1,070
SFN3-32100	32	1 1/4	42.7	②	40	5	1,580
SFN3-40100	40	1 1/2	48.6	②	28	4	1,880
SFN3-50100	50	2	60.5	②	18	3	2,330
SFN3-65100	65	2 1/2	76.3	②	12	—	4,070
SFN3-80100	80	3	89.1	②	12	—	5,000
SFN3-100100	100	4	114.3	②	6	—	7,700

全長L=200mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-06200	6	1/8	10.5	②	150	25	1,130
SFN3-08200	8	1/4	13.8	②	100	25	1,130
SFN3-10200	10	3/8	17.3	②	60	10	1,130
SFN3-15200	15	1/2	21.7	②	45	5	1,280
SFN3-20200	20	3/4	27.2	②	30	5	1,500
SFN3-25200	25	1	34	②	25	—	1,910
SFN3-32200	32	1 1/4	42.7	②	14	—	3,010
SFN3-40200	40	1 1/2	48.6	②	12	—	3,370
SFN3-50200	50	2	60.5	②	10	—	4,200
SFN3-65200	65	2 1/2	76.3	②	8	—	6,940
SFN3-80200	80	3	89.1	②	6	—	8,480
SFN3-100200	100	4	114.3	②	3	—	12,170

全長L=50mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-06050	6	1/8	10.5	②	700	100	380
SFN3-08050	8	1/4	13.8	②	400	50	380
SFN3-10050	10	3/8	17.3	②	400	50	380
SFN3-15050	15	1/2	21.7	②	240	30	480
SFN3-20050	20	3/4	27.2	②	180	30	530
SFN3-25050	25	1	34	②	60	10	650

全長L=125mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-06125	6	1/8	10.5	②	300	50	760
SFN3-08125	8	1/4	13.8	②	180	30	760
SFN3-10125	10	3/8	17.3	②	100	25	760
SFN3-15125	15	1/2	21.7	②	80	20	900
SFN3-20125	20	3/4	27.2	②	75	15	1,030
SFN3-25125	25	1	34	②	50	10	1,360
SFN3-32125	32	1 1/4	42.7	②	40	5	2,000
SFN3-40125	40	1 1/2	48.6	②	28	4	2,320
SFN3-50125	50	2	60.5	②	18	3	2,930
SFN3-65125	65	2 1/2	76.3	②	12	—	4,700
SFN3-80125	80	3	89.1	②	8	—	5,780
SFN3-100125	100	4	114.3	②	5	—	8,530

全長L=250mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-10250	10	3/8	17.3	②	60	—	2,290
SFN3-15250	15	1/2	21.7	②	30	—	1,740
SFN3-20250	20	3/4	27.2	②	25	—	2,000
SFN3-25250	25	1	34	②	15	—	2,520

全長L=65mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-06065	6	1/8	10.5	②	500	100	470
SFN3-08065	8	1/4	13.8	②	300	50	470
SFN3-10065	10	3/8	17.3	②	300	50	470
SFN3-15065	15	1/2	21.7	②	180	30	530
SFN3-20065	20	3/4	27.2	②	180	15	610
SFN3-25065	25	1	34	②	60	10	770

全長L=300mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-10300	10	3/8	17.3	②	60	—	2,620
SFN3-15300	15	1/2	21.7	②	30	—	2,060
SFN3-20300	20	3/4	27.2	②	25	—	2,410
SFN3-25300	25	1	34	②	15	—	2,980

全長L=75mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-06075	6	1/8	10.5	②	500	50	500
SFN3-08075	8	1/4	13.8	②	300	50	500
SFN3-10075	10	3/8	17.3	②	200	25	500
SFN3-15075	15	1/2	21.7	②	140	20	580
SFN3-20075	20	3/4	27.2	②	90	15	700
SFN3-25075	25	1	34	②	80	10	860
SFN3-32075	32	1 1/4	42.7	②	60	10	1,250
SFN3-40075	40	1 1/2	48.6	②	56	8	1,510
SFN3-50075	50	2	60.5	②	36	6	1,960

全長L=150mm

品番	呼び径		φD	引用	入数		価格(円)
	A呼称	B呼称			大	小	
SFN3-06150	6	1/8	10.5	②	250	25	850
SFN3-08150	8	1/4	13.8	②	150	25	850
SFN3-10150	10	3/8	17.3	②	100	25	850
SFN3-15150	15	1/2	21.7	②	80	10	1,030
SFN3-20150	20	3/4	27.2	②	40	10	1,220
SFN3-25150	25	1	34	②	40	10	1,550
SFN3-32150	32	1 1/4	42.7	②	30	5	2,290
SFN3-40150	40	1 1/2	48.6	②	24	4	2,620
SFN3-50150	50	2	60.5	②	18	3	3,370
SFN3-65150	65	2 1/2	76.3	②	12	—	5,690
SFN3-80150	80	3	89.1	②	8	—	6,940
SFN3-100150	100	4	114.3	②	5	—	12,100