

灯油コックボックス

環境性能	耐熱	外気温 60℃
	耐寒	外気温 -20℃
取付仕様	IN	φ8銅管接続
	OUT	φ7.2タケノコ ゴムホース接続

仕様(シャットボックス・床ボックス・壁ボックス)ボールバルブタイプ

使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
コック本体流量	350mm高低差で、灯油1.0ℓ/min
コック本体最高許容圧力	0.6MPa

注：最高許容圧力0.6MPaは、SHUT時の値です。

仕様(シャットボックス・床ボックス・壁ボックス・床壁兼用ボックス)

使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
コック本体流量	350mm高低差で、灯油0.5ℓ/min
コック本体最高許容圧力	0.1MPa

シャットボックス® 灯油コック壁ボックス (高気密住宅対応) ホースバンド付

フタ材質：難燃性樹脂



特長


- ①点検窓で漏れ確認ができます。
- ②材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。
- ③風防わくが、フタと一体になりました。
- ④気密性を維持し、冷気が気になりません。
- ⑤デザインと色が壁とベストマッチ。

火災予防条例準則品
※ボックス取付け時には、点検窓が使用できるように壁穴を開口して下さい。

施工手順


1. ボックスを側面、または背面で固定します。
2. コックに銅管を接続します。
3. 仮設プレートを取付けます。
4. 壁を張った後、壁を寸法どおりに開口し、仮設プレートを取外します。
5. ボックスフタを取付けます。

シャットボックス® ボールバルブタイプ

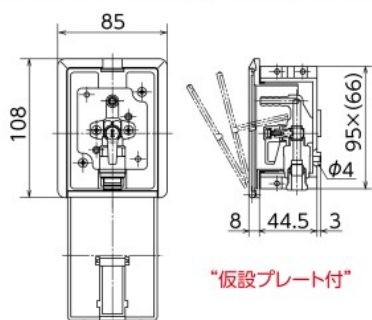

品番	色	入数		価格(円)
		大	小	
OF-680	アイボリー	40	1	6,070

シャットボックス®

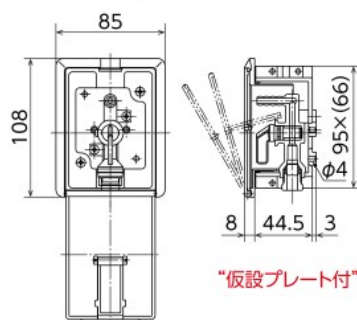

品番	色	入数		価格(円)
		大	小	
OF-580	アイボリー	40	1	4,900

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶PA52 を必ずご確認ください。