

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

イチグチ AC BAND AC DRUM 黒皮はがしサンダー用“ACバンド”

同商品群 在庫数 222アイテム



AC9050-CE-36

AD9050 (専用ドラム)

(株)イチグチ [169502]

発注単位10個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	粒度 (#)	最大幅 (mm)	外径 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-9742	AC9050-CE-36	¥975*	¥1,200*	10	36	50	95	41	0(-)

特長 ●強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。  
用途 ●建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮をはがしに。  
材質 ●セラミック砥材  
製造国 ●日本

最高使用回転数 (rpm)
5500

専用ドラム


発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最大幅 (mm)	外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-9743	AD9050	¥2,925	¥3,600	50	90	1	295	0(-)

※商品のお問い合わせ:0774-94-9033 http://www.ichiguchi.co.jp/

イチグチ Cone Holder L Cone Paper L コーンホルダーL(軸径6mm)・コーンペーパーL

同商品群 在庫数 222アイテム

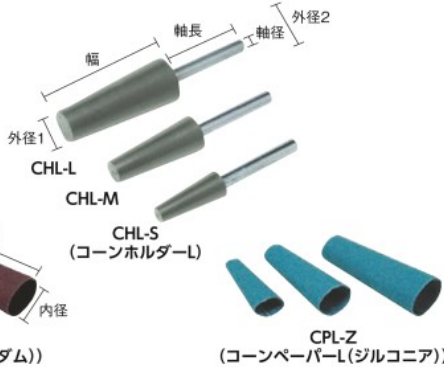

特長 ●従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。  
●ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムーズな研磨作業ができます。  
●日本製の研磨材を使用しています。  
用途 ●アルミホイール、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。

コーンホルダーL 材質 ●ゴム ●金属 製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	外径1×幅×外径2×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-0356	CHL-S	¥731	¥900	7×30×12×6×40	20000	10	14	113(121)
407-0348	CHL-M	¥813	¥1,000	10×40×16×6×40	15000	10	20	50(93)
407-0330	CHL-L	¥975	¥1,200	14×50×20×6×40	10000	10	32	42(75)

コーンペーパーL(アラダム) 材質 ●アルミナ 製造国 ●中国

コーンペーパーL(ジルコニア) 材質 ●ジルコニア 製造国 ●中国

発注単位50個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	粒度 (#)	内径×幅 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-0526	CPL-S-A-100	¥121*	¥150*	50	100	12×40	20000	1	1400(47)
407-0534	CPL-S-A-120	¥121*	¥150*	50	120	12×40	20000	1	100(29)
407-0445	CPL-M-A-100	¥130*	¥160*	50	100	16×50	15000	2	50(100)
407-0453	CPL-M-A-120	¥130*	¥160*	50	120	16×50	15000	2	100(20)
407-0461	CPL-M-A-180	¥130*	¥160*	50	180	16×50	15000	2	0(-)
407-0470	CPL-M-A-240	¥130*	¥160*	50	240	16×50	15000	2	200(200)
407-0364	CPL-L-A-100	¥146*	¥180*	50	100	20×60	10000	3	100(23)
407-0372	CPL-L-A-120	¥146*	¥180*	50	120	20×60	10000	3	50(15)
407-0381	CPL-L-A-180	¥146*	¥180*	50	180	20×60	10000	3	0(-)
407-0399	CPL-L-A-240	¥146*	¥180*	50	240	20×60	10000	3	50(20)


発注単位50個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	粒度 (#)	内径×幅 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-0542	CPL-S-Z-100	¥121*	¥150*	50	100	12×40	20000	2	550(367)
407-0551	CPL-S-Z-120	¥121*	¥150*	50	120	12×40	20000	2	700(117)
407-0500	CPL-M-Z-60	¥130*	¥160*	50	60	16×50	15000	3	250(167)
407-0518	CPL-M-Z-80	¥130*	¥160*	50	80	16×50	15000	3	350(54)
407-0488	CPL-M-Z-100	¥130*	¥160*	50	100	16×50	15000	3	50(100)
407-0496	CPL-M-Z-120	¥130*	¥160*	50	120	16×50	15000	3	200(-)
407-0429	CPL-L-Z-60	¥146*	¥180*	50	60	20×60	10000	4	50(25)
407-0437	CPL-L-Z-80	¥146*	¥180*	50	80	20×60	10000	4	350(140)
407-0402	CPL-L-Z-100	¥146*	¥180*	50	100	20×60	10000	4	0(-)
407-0411	CPL-L-Z-120	¥146*	¥180*	50	120	20×60	10000	4	550(999)

※商品のお問い合わせ:0774-94-9033 http://www.ichiguchi.co.jp/

mine Tongari Pad Tongari Cap “とんがりパッド”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”

同商品群 在庫数 22アイテム

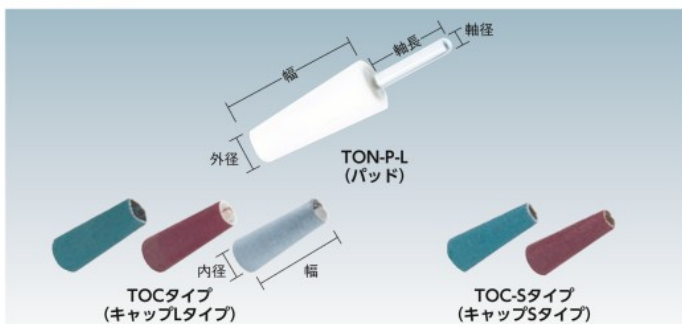

特長 ●キャップ(研磨材)をワンタッチで交換できます。  
用途 ●アルミホイールなどの成型品の内アル研磨。  
●金属部品などのバリ取り。  
製造国 ●日本

パッド 材質 ●ウレタン ●鉄

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
483-6324	TON-P-S	¥6,000	¥6,000	7×12×6×30	25000	5	1	77	96(105)
483-6316	TON-PL	¥6,000	¥6,000	14×20×6×48	25000	5	1	110	151(78)

キャップSタイプ

材質 ●砥材:Z砥粒(#60、#80)、A砥粒(#100~#150)、C砥粒(#180~#400) ●布

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	内径×幅 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
483-6120	TOC060	¥6,000	¥6,000	60	20×50	25000	50	1	290	26(61)
483-5108	TOC080	¥6,000	¥6,000	80	20×50	25000	50	1	250	205(103)
483-6154	TOC100	¥5,000	¥5,000	100	20×50	25000	50	1	160	104(63)
483-6171	TOC120	¥5,000	¥5,000	120	20×50	25000	50	1	150	56(115)
483-6197	TOC150	¥5,000	¥5,000	150	20×50	25000	50	1	140	123(216)
483-6219	TOC180	¥5,000	¥5,000	180	20×50	25000	50	1	120	218(37)
483-6235	TOC240	¥5,000	¥5,000	240	20×50	25000	50	1	110	157(124)
483-6251	TOC280	¥5,000	¥5,000	280	20×50	25000	50	1	110	5(39)
483-6278	TOC320	¥5,000	¥5,000	320	20×50	25000	50	1	110	346(77)
483-6294	TOC400	¥5,000	¥5,000	400	20×50	25000	50	1	110	44(138)

材質 ●砥材:Z砥粒(#60、#80)、A砥粒(#100~#150)、C砥粒(#180~#400) ●布

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	内径×幅 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
483-6138	TOC060S	¥6,000	¥6,000	60	12×30	25000	50	1	120	5(46)
483-6146	TOC080S	¥6,000	¥6,000	80	12×30	25000	50	1	80	35(63)
483-6162	TOC100S	¥5,000	¥5,000	100	12×30	25000	50	1	70	2(23)
483-6189	TOC120S	¥5,000	¥5,000	120	12×30	25000	50	1	60	122(55)
483-6201	TOC150S	¥5,000	¥5,000	150	12×30	25000	50	1	55	77(198)
483-6227	TOC180S	¥5,000	¥5,000	180	12×30	25000	50	1	50	138(182)
483-6243	TOC240S	¥5,000	¥5,000	240	12×30	25000	50	1	50	18(75)
483-6260	TOC280S	¥5,000	¥5,000	280	12×30	25000	50	1	50	1(-)
483-6286	TOC320S	¥5,000	¥5,000	320	12×30	25000	50	1	50	5(84)
483-6308	TOC400S	¥5,000	¥5,000	400	12×30	25000	50	1	50	46(460)

※商品のお問い合わせ:052-937-9580 http://www.minico.jp/