

コンビショックレスハンマー (鉄+樹脂)




ショックレス構造

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-05	#1/2	300	φ28	97	290	390	6	201028	7,365
CS-10	#1	330	φ36	119	580	700	6	201042	10,175
CS-20	#2	370	φ42	133	880	1,160	6	201066	12,195

【用途】機械などの出張修理に最適。ポンチ打ち・刻印打ち
 【使用温度】-10℃~80℃
 【木柄】交換木柄はP.65、柄ピンはP.64

- ショックレス構造になっているので、作業がしやすいです。
- 1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマー。
- 樹脂ヘッドは取替できます。
- 鉄ヘッド硬度 HRC44°~50° 樹脂ヘッド ナイロン HDD 70°

コンビショックレスハンマー 替ヘッド

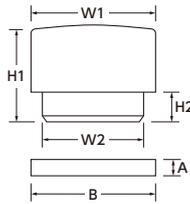


品番	適用	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
CS-05H	#1/2	φ28	φ23	25	10	φ3	27	-	201820	1,295
CS-10H	#1	φ36	φ31	35	14	φ5	35	20	201844	2,145
CS-20H	#2	φ42	φ36	39	16	φ5	40	20	201868	2,535

ヘッド1個につきロールピン1本つき


ヘッドの交換方法

コンビショックレスハンマー

●はずし方

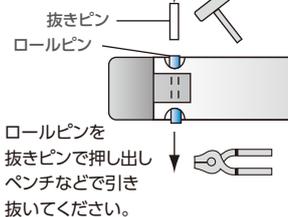

●はめ方

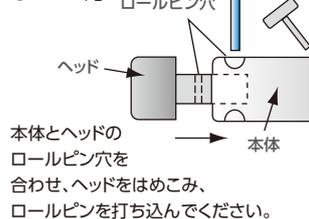

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

パール

電気工事用

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ラッシングベルト

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

ロープラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪