

## ステンレス ソフトハンマー



- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 樹脂ヘッドは食品衛生法適合品を使用しています。
- ヘッド：SUS304  
替ヘッド：ポリエチレン  
柄：SUS304
- ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUF-10	#1	270	φ32 105	360	780	6	116001	28,090
SUF-15	#1 1/2	280	φ38 114	500	930	6	116018	29,780

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理  
【使用温度】-10℃~80℃

## ライトン ステンレスソフトハンマー (PP柄)




新商品

- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 樹脂ヘッドは食品衛生法適合品を使用しています。
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド：SUS304  
替ヘッド：ポリエチレン
- ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUF-10LT	#1	280	φ32 105	360	480	6	116100	14,700
SUF-15LT	#1 1/2	280	φ38 114	500	620	6	116117	16,380

【用途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理  
【使用温度】-10℃~50℃

## ステンレスソフトハンマー 替ヘッド

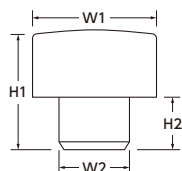

品番	適用	頭寸法 (mm)				梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2			
SUF-10H	#1	φ32	φ20	30	15	-	116803	1,410
SUF-15H	#1 1/2	φ38	φ25	32	15	-	116810	1,695

### ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- PXブランド
- 落下防止コード

### 荷締機

- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

### 吊 具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リング
- シヤックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧シヤッキ

### キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪