

## テストハンマー




- 手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 55~60°
- 木柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
#1/4								
TH-2	#1/4	380	φ13 97	100	200	12/48	130014	2,020
TH-23	#1/4×270	270	φ13 97	100	190	12	130106	2,020
TH-26	#1/4×600	600	φ13 97	100	260	50	130045	3,080
TH-29	#1/4×900	900	φ13 97	100	380	50	130076	3,910
#1/2								
TH-4	#1/2	420	φ17 113	200	320	12/48	130021	2,020
TH-46	#1/2×600	600	φ17 113	200	360	50	130052	3,080
TH-49	#1/2×900	900	φ17 113	200	480	50	130083	3,910
#3/4								
TH-34	#3/4	450	φ20 130	350	500	12/48	130038	2,310
TH-346	#3/4×600	600	φ20 130	350	550	5	130069	3,665
TH-349	#3/4×900	900	φ20 130	350	630	500	130090	4,665

【用途】電車・バス・トラック・自動車の点検に  
【木柄】交換木柄はP.68、クサビはP.64

## テストハンマーメッキ

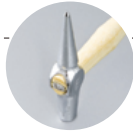

- ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
#1/4								
TH-2M	#1/4	380	φ13 97	100	200	12	131011	2,955
TH-26M	#1/4×600	600	φ13 97	100	260	50	131042	4,075
TH-29M	#1/4×900	900	φ13 97	100	380	50	131073	5,085
#1/2								
TH-4M	#1/2	420	φ17 113	200	320	12	131028	2,955
TH-46M	#1/2×600	600	φ17 113	200	360	50	131059	4,075
TH-49M	#1/2×900	900	φ17 113	200	480	50	131080	5,085
#1/2								
TH-34M	#3/4	450	φ20 130	350	500	12	131035	3,015

【木柄】交換木柄はP.68、クサビはP.64 ※アルミクサビ使用

## 記念用 テストハンマー



- 記念品として、船の進水式などで使用します。
- ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TH-2K	#1/4	300	φ13 97	100	220	-	132018	4,610
TH-4K	#1/2	300	φ17 113	200	310	-	132025	4,610


【木柄】交換木柄はP.68、クサビはP.64 ※アルミクサビ使用

## タイル点検ハンマー (グラスファイバー柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TKH-270C	コード付	270	φ10 66	80	215	1	234224	7,365
TKH-270	コードなし	270	φ10 66	80	170	1	234217	5,180
TKH-C	コードのみ	-	-	-	45	1	234200	2,195

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

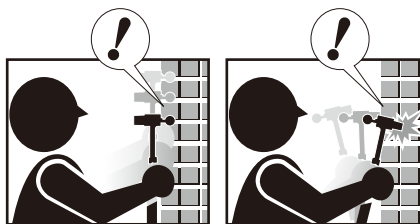

こすって診断

叩いて診断

- ハンマー
- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄
- 荷締機
- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット
- 吊具
- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ
- キャスター
- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪