

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

吊りフック・スリング・荷締機

吊りフック

チェーン

スリング

フック

アイボルト

シャックル

リング

キャッチ

滑車

ワイヤー

スリング

ベルト

スリング

ラウンド

スリング

モッコ


荷締機

トラック


レール

大洋製器工業 Heavy Duty Long Shackle 強力長シャックル(ランヤード捻込タイプ) RoHS

同商品群 在庫数 267 アイテム

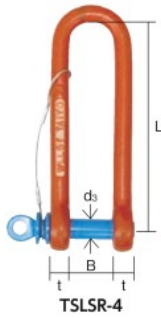

特長 ●ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。  
用途 ●荷役作業・高所作業・矢板の引き抜き。  
仕様 ●取付:捻込みタイプ  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●日本

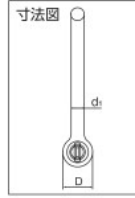


梱包数:1個

発注単位1個		大洋製器工業株式会社[562078]										
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)					質量(kg)	実績(前年比%)	
					t	B	d3	d1	L			D
407-2731	TSLSR-4	¥5,186	オープン	4	19	50	21	19	200	45	1.64	591(103)
407-2740	TSLSR-5	¥5,429	オープン	5	19	40	21	19	200	45	1.58	321(112)
407-2758	TSLSR-6	¥6,543	オープン	6	22	50	24	22	250	54	2.70	136(68)
407-2766	TSLSR-7	¥6,843	オープン	7	22	40	24	22	250	54	2.60	49(56)


ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業 Long Shackle Heavy Duty Tough Slim 強力長シャックル(タフスリムタイプ) RoHS

同商品群 在庫数 267 アイテム

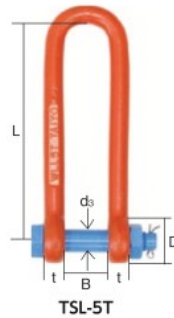

特長 ●安全・軽量・強靱と3拍子揃った定番商品です。  
●通常の強力長シャックルより口幅寸法を狭くすることで強度UPしています。  
用途 ●荷役作業・矢板の引き抜き。  
仕様 ●取付:ボルト・ナットタイプ  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●日本

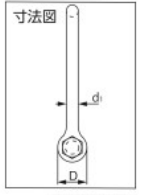


梱包数:1個

発注単位1個		大洋製器工業株式会社[562078]										
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)					質量(kg)	実績(前年比%)	
					t	B	d3	d1	L			D
753-1729	TSL-5T	¥4,170	オープン	5	19	40	21	19	200	45	1.64	404(114)
753-1737	TSL-7T	¥4,800	オープン	7	22	40	24	22	250	54	2.70	71(123)


ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業 Heavy Duty Long Shackle 強力長シャックル(捻込タイプ) RoHS

同商品群 在庫数 267 アイテム

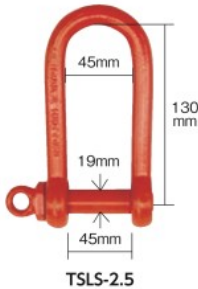

特長 ●従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。  
用途 ●荷役作業・矢板の引き抜き。  
仕様 ●取付:捻込みタイプ  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●日本

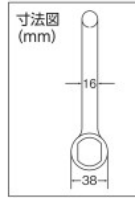


梱包数:1個

発注単位1個		大洋製器工業株式会社[562078]										
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)					質量(kg)	実績(前年比%)	
					B	d3	d1	B1	L			D
407-2723	TSLS-2.5	¥3,471	オープン	2.5	45	19	16	45	130	38	0.86	3895(89)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

スリーエッチ C type Hook Cカン

同商品群 在庫数 9 アイテム

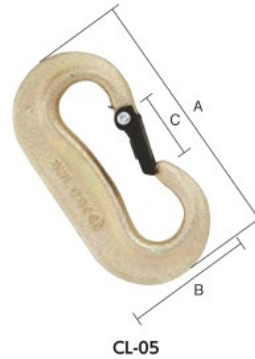


特長 ●ふところが二つあるので広く応用できます。  
用途 ●ワイヤーやベルトスリング等の接続。  
材質 ●炭素鋼  
製造国 ●日本

発注単位1個		株式会社スリーエッチ[293700]									
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)			梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)	
					A	B	C				
808-6982	CL-05	¥1,757	¥2,050	0.5	100	50	10	25	150	195(82)	
808-6983	CL-1	¥2,100	¥2,450	1.0	115	63	16	20	260	311(205)	
808-6984	CL-2	¥3,086	¥3,600	2.0	135	74	18	10	500	353(347)	

商品の問い合わせ:06-6538-3766 <http://www.hhhmfg.co.jp/>

OH Shackle Cカン(安全レバー付)

同商品群 在庫数 17 アイテム

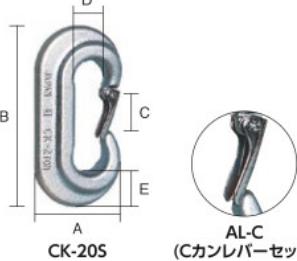

特長 ●ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。  
用途 ●ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。  
●玉掛け作業に。  
材質 ●スチール(S53C)  
製造国 ●日本



発注単位1個		オーエッチ工業株式会社[234302]										
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)					梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
					A	B	C	D	E			
808-0238	CK-10S	¥1,387	¥1,765	1	62	115	17	24	22	20	390	776(83)
808-0239	CK-20S	¥1,980	¥2,520	2	70	138	17	27	29	10	750	264(78)

発注単位1セット		オーエッチ工業株式会社[234302]									
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	適合機種	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)				
								836-1966	AL-C	¥496	¥525

ホームページ <http://www.ohnet.co.jp/>

**TRUSCO**  
**オレンジブック.Com**  
工場・作業現場のプロツール総合サイト

**5つのポイント**

- ① 全国の在庫状況がわかる!
- ② 最新のキャンペーン情報が充実!
- ③ あなたへのおすすめ商品を提案!
- ④ 豊富な商品データで選定をサポート!
- ⑤ 見積・発注ができる!

使用上の注意を必ず守ってください。重大な事故につながる恐れがあります。