


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Lashing Belt

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

- 特長 ●簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
●黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
- 用途 ●荷物の固定、締め付けに。
- 材質 ●ベルト:ポリエステル
- 製造国 ●日本

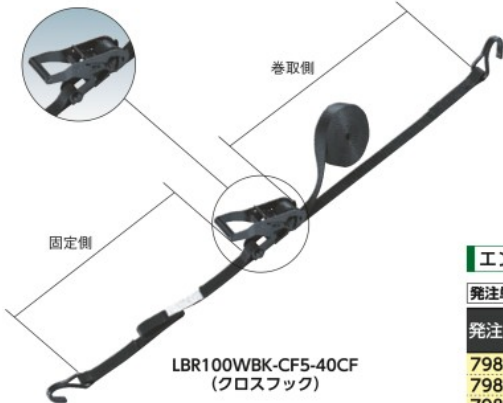

LBR100WBK-CF5-40CF
(クロスフック)



LBR300WBK-E50
(エンドレス)



LBR300WBK-L10-40L
(シボリ縫製)

LBR703BK-CF10-50CF
(クロスフック)



LBR100WBK-DCF5-40DCF
(デルタ&フック)

LBR100WBK-DR5-40DR
(デルタリング)



LBR603BK用ハンドル
(コンパクトフックタイプ)

LBR703BK用ハンドル
(幅広タイプ)



使用例

エンドレス

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大使用荷重 (t)	ベルト長さ (m) 巻取側 固定側	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	色	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
798-4472	LBR100WBK-E45	¥3,124	¥3,645	0.2	4.5 -	25×1.8	ブラック	1	550	692(151)
798-4502	LBR300WBK-E50	¥6,150	¥7,175	0.4	5.0 -	35×2.0	ブラック	1	1150	123(57)
798-4537	LBR603BK-E60	¥8,319	¥9,705	0.6	6.0 -	50×2.0	ブラック	1	1600	80(90)
798-4561	LBR703BK-E60	¥8,319	¥9,705	0.6	6.0 -	50×2.0	ブラック	1	1650	109(94)

(価格改定日 21.10) オーエッチ工業機 [234302]

シボリ縫製

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大使用荷重 (t)	ベルト長さ (m) 巻取側 固定側	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	色	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
798-4481	LBR100WBK-L5-40L	¥3,690	¥4,305	0.2	4 0.5	25×1.8	ブラック	1	600	79(106)
798-4511	LBR300WBK-L10-40L	¥7,470	¥8,715	0.4	4 1	35×2.0	ブラック	1	1200	70(167)
798-4545	LBR603BK-L10-50L	¥9,643	¥11,250	0.6	5 1	50×2.0	ブラック	1	1650	57(90)
798-4570	LBR703BK-L10-50L	¥9,180	¥10,710	0.6	5 1	50×2.0	ブラック	1	1700	30(54)

(価格改定日 21.10)

クロスフック

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大使用荷重 (t)	ベルト長さ(mm)		ベルト寸法(mm)		梱包数 (台)	質量	実績 (前年比%)
					巻取側	固定側	幅	厚さ			
798-4448	LBR100WBK-CF5-40CF	¥ 3,690	¥ 4,305	0.2	4	0.5	25	1.8	1	700	472(95)
798-4499	LBR300WBK-CF10-40CF	¥ 7,470	¥ 8,715	0.4	4	1	35	2.0	1	1550	145(76)
798-4529	LBR603BK-CF10-50CF	¥10,684	¥12,465	0.6	5	1	50	2.0	1	2200	158(91)
798-4553	LBR703BK-CF10-50CF	¥10,684	¥12,465	0.6	5	1	50	2.0	1	2250	174(124)

(価格改定日 21.10)

デルタ&フック

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大使用荷重 (t)	ベルト長さ (mm)		ベルト寸法 (mm)		梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
798-4456	LBR100WBK-DCF5-40DCF	¥3,891	¥4,540	0.2	4	0.5	25	1.8	1	800	376(100)

(価格改定日 21.10)

デルタリング

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大使用荷重 (t)	ベルト長さ(mm)		ベルト(mm)		梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
					巻取側	固定側	幅	厚さ			
798-4464	LBR100WBK-DR5-40DR	¥3,690	¥4,305	0.2	4	0.5	25	1.8	1	600	21(191)

(価格改定日 21.10)


ホームページ <http://www.ohnet.co.jp/>



Metal Fitting for TOMERON

ベルト荷締機用“トメロン金具”

- 特長 ●金具を使用することで締め付けが簡単です。
●ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
- 用途 ●ベルトの荷締め。
- 材質 ●スチール
- 製造国 ●日本

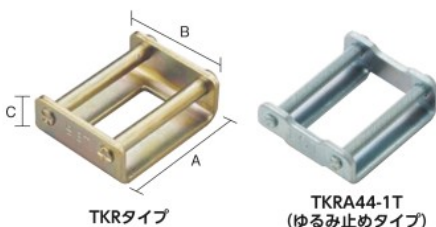

TKRタイプ

TKRA44-1T
(ゆるみ止めタイプ)



RARタイプ


TARタイプ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	寸法 (mm)			適合ベルト機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				A	B	C				
256-4465	TKR20-0.5T	¥124	¥145	29	30	14	TKM-1, TKM-3	300	23	-
370-6508	TKR30-0.3T	¥163	¥190	40	33	15	TKM-1, TKM-3	300	30	4786(132)
370-6516	TKR30-1T	¥189	¥220	42	33	17	TKM-1, TKM-3, RAC-2	300	50	5063(84)
370-6532	TKRA44-1T	¥176	¥205	55	45	16	TKM-1, TKM-3, RAC-2	200	70	21657(81)
370-6575	TKRA44-1T	¥197	¥230	55	45	16	TKM-1, TKM-3, RAC-2	200	73	2241(72)
370-6541	TKR45-2T	¥274	¥320	64	56	20	TKM-1, TKM-3, RAC-2	100	145	1196(63)
370-6524	TKR35-3T	¥420	¥490	59	54	23	TKM-2 (S.L.), RAC-3	100	155	1883(126)
256-4464	TKR38-3T	¥467	¥545	59	54	23	TKM-2 (S.L.), RAC-3	100	156	-
370-6559	TKR50-3T	¥510	¥595	77	59	27	TKM-2 (S.L.), RAC-3	100	230	2113(559)
370-6567	TKR50-5T	¥570	¥665	77	59	27	TKM-2 (S.L.), RAC-3	100	275	148(101)
370-5960	RAR38-3T	¥669	¥780	68	115	15	TKM-2 (S.L.), RAC-3	50	350	44(275)
370-5978	RAR50-5T	¥690	¥805	78	115	15	TKM-2 (S.L.), RAC-3	50	400	489(55)
370-6320	TAR38-3T	¥994	¥1,160	63	110	15	TKM-2 (S.L.), RAC-3	50	410	196(242)
370-6338	TAR50-5T	¥1,024	¥1,195	74	106	15	TKM-2 (S.L.), RAC-3	50	470	161(174)

(価格改定日 21.10) オーエッチ工業機 [234302]

 ホームページ <http://www.ohnet.co.jp/>



使用上の注意を必ず守ってください。
重大な事故につながる恐れがあります。