

型式・仕様

■ 耐油性タイプ ● ゴムブッシュ:黒 ○ オリング:黒


型式			適合電線径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ	適合板厚	使用周囲温度	本体質量 (*1)	販売単位	
黒	ライトグレー	ベージュ								
OA-W15M-04	OA-W15M-04C1	OA-W15M-04B	φ2~4	φ15	M15 P=1	3mm以下	-25~+80°C	約8g	20個	
OA-W15M-05	OA-W15M-05C1	OA-W15M-05B	φ3~5							
OA-W15M-07	OA-W15M-07C1	OA-W15M-07B	φ5~7							
OA-W1606	OA-W1606C1	OA-W1606B	φ4~6	φ21	CTG16(G ¹ / ₂)	4mm以下		約13g		
OA-W1608	OA-W1608C1	OA-W1608B	φ6~8							
OA-W1609	OA-W1609C1	OA-W1609B	φ7~9							
OA-W1611	OA-W1611C1	OA-W1611B	φ9~11	φ28	CTG22(G ³ / ₄)	6mm以下		約12g		10個
OA-W1613	OA-W1613C1	OA-W1613B	φ11~13							
OA-W1614	OA-W1614C1	OA-W1614B	φ13~14							
OA-W2213	OA-W2213C1	OA-W2213B	φ9~13	φ34	CTG28(G1)	5.5mm以下		約35g		5個
OA-W2216	OA-W2216C1	OA-W2216B	φ13~16							
OA-W2219	OA-W2219C1	OA-W2219B	φ15~19							
OA-W2823	OA-W2823C1	OA-W2823B	φ19~23	φ42	CTG36(G ¹ / ₄)	7.5mm以下	約67g	5個		
OA-W3630	OA-W3630C1	OA-W3630B	φ25~30							

■ 耐候性タイプ ● ゴムブッシュ:青 ○ オリング:青

型式			適合電線径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ	適合板厚	使用周囲温度	本体質量 (*1)	販売単位	
黒	ライトグレー	ベージュ								
OA-W15M-04E	OA-W15M-04EC1	OA-W15M-04EB	φ2~4	φ15	M15 P=1	3mm以下	-25~+80°C	約8g	20個	
OA-W15M-05E	OA-W15M-05EC1	OA-W15M-05EB	φ3~5							
OA-W15M-07E	OA-W15M-07EC1	OA-W15M-07EB	φ5~7							
OA-W1606E	OA-W1606EC1	OA-W1606EB	φ4~6	φ21	CTG16(G ¹ / ₂)	4mm以下		約13g		
OA-W1608E	OA-W1608EC1	OA-W1608EB	φ6~8							
OA-W1609E	OA-W1609EC1	OA-W1609EB	φ7~9							
OA-W1611E	OA-W1611EC1	OA-W1611EB	φ9~11	φ28	CTG22(G ³ / ₄)	6mm以下		約12g		10個
OA-W1613E	OA-W1613EC1	OA-W1613EB	φ11~13							
OA-W1614E	OA-W1614EC1	OA-W1614EB	φ13~14							
OA-W2213E	OA-W2213EC1	OA-W2213EB	φ9~13	φ34	CTG28(G1)	5.5mm以下		約35g		5個
OA-W2216E	OA-W2216EC1	OA-W2216EB	φ13~16							
OA-W2219E	OA-W2219EC1	OA-W2219EB	φ15~19							
OA-W2823E	OA-W2823EC1	OA-W2823EB	φ19~23	φ42	CTG36(G ¹ / ₄)	7.5mm以下	約67g	5個		
OA-W3630E	OA-W3630EC1	OA-W3630EB	φ25~30							

(※ 1) 黒色タイプの本体質量になります。

外形寸法図

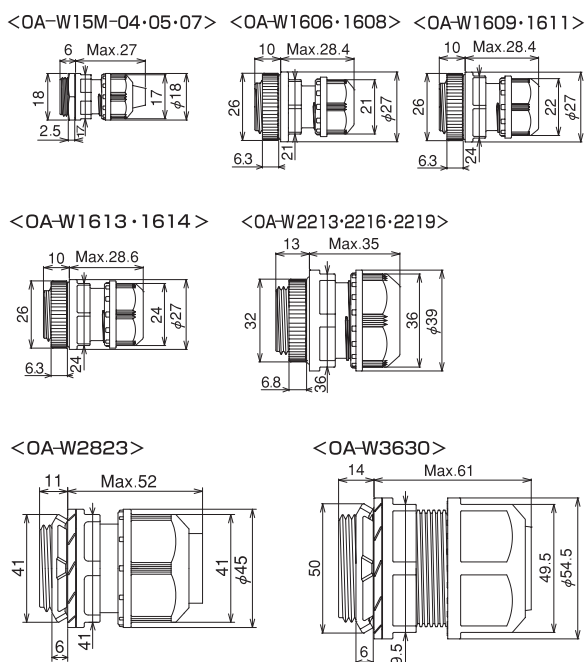

材質

