

30W オイレス #300 ワッシャー

RoHS2 ELV




適用する内径、厚みから Part No. を選んでください。

(例) 内径 18.2mm、厚み 3mm の場合

30W - 1803


Part No. で指示ください。

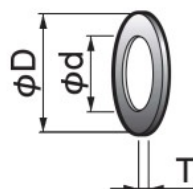


● オイレス #300 は、油中または定期的に給油（給脂）してご使用ください。

● Part No. の末尾に N 記号が付いている製品は取付穴なしのタイプです。

(皿ネジ用穴あり type)

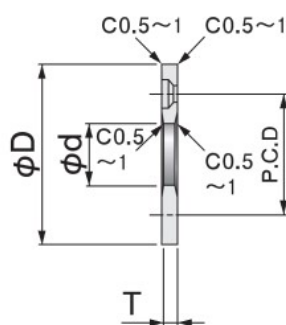

(皿ネジ用穴なし type)

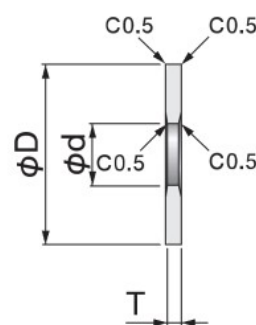

Part No.	内径		外径	厚み		取付穴		
	φd	公差	φD	T	公差	P.C.D	個数	皿ネジ
30W-1003N	10.2	$+0.2$ $+0.1$	30	3	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
30W-1203N	12.2	$+0.2$ $+0.1$	40	3	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
30W-1303N	13.2	$+0.2$ $+0.1$	40	3	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
30W-1403N	14.2	$+0.2$ $+0.1$	40	3	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
30W-1603N	16.2	$+0.2$ $+0.1$	50	3	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
30W-1803	18.2	$+0.2$ $+0.1$	50	3	0 -0.1	35	2	M3
30W-2005	20.2	$+0.2$ $+0.1$	50	5	0 -0.1	35	2	M5
30W-2505	25.2	$+0.2$ $+0.1$	55	5	0 -0.1	40	2	M5
30W-3005	30.2	$+0.2$ $+0.1$	60	5	0 -0.1	45	2	M5
30W-3505	35.2	$+0.2$ $+0.1$	70	5	0 -0.1	50	2	M5
30W-4007	40.2	$+0.2$ $+0.1$	80	7	0 -0.1	60	2	M6
30W-4507	45.2	$+0.2$ $+0.1$	90	7	0 -0.1	70	2	M6
30W-5008	50.3	$+0.3$ $+0.1$	100	8	0 -0.1	75	4	M6

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

複層系ヘアリング

金属系ヘアリング

ヒローブロック

エアヘアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内