

77S

オイルス グライترونF ブッシュ素材

RoHS2

ELV

導電

食品




適用する内径、外径から Part No. を選んでください。

(例)内径 68mm、外径 117mm の場合

77S - 68117

Part No. でご指示ください。

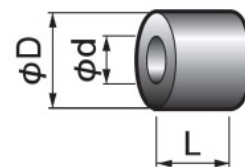

Part No.	内径		外径		長さ L
	φd	公差	φD	公差	
77S-1120	11	$0_{-1.0}$	20	$+2.0_0$	500
77S-1933	19	$0_{-1.0}$	33	$+2.0_0$	500
77S-1940	19	$0_{-1.0}$	40	$+2.0_0$	500

〈肉厚品〉

Part No.	内径		外径		長さ L
	φd	公差	φD	公差	
77S-58118	58	$+1.0_0$	118	$+2_0$	100
77S-68117	68	$0_{-1.0}$	117	$+2_0$	100
77S-78156	78	$+1.0_0$	156	$+2_0$	100

77P


オイルス グライترونF プレート素材

RoHS2

ELV

導電

食品

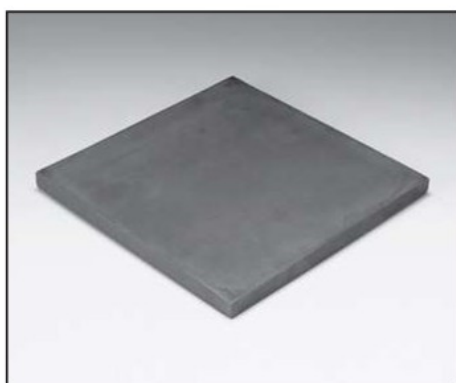


適用する幅、厚みから Part No. を選んでください。

(例)幅 200mm、厚み 6mm の場合

77P - 2006

Part No. でご指示ください。

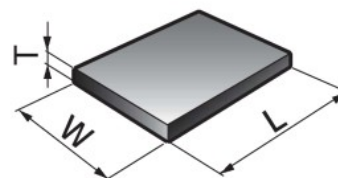

Part No.	幅		厚み		長さ L
	W	公差	T	公差	
77P-2006	200	$+10.0_0$	6	$+2.0_0$	200
77P-2011	200	$+10.0_0$	11	$+2.0_0$	200

選定の目安

製品紹介

樹脂系ベアリング

複層系ベアリング

金属系ベアリング

ヒローブロック

エアベアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内