

# H形シリーズ / H series

薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOK! ニュー操作スイッチです!

This series is thin multi-functional long operating life type which can be operated from 360 angle by hand, leg, knee, and etc.



W:白(White) Y:黄(Yellow) R:赤(Red) G:緑(Green) B:黒(Black)



### 特長 / Features


- 操作は360度、どの位置でも動作します。
- 手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
- 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
- 低価格で経済的です。
- 5色、標準色です。  
(形式末尾に記号で色を表示ください。)
- 360 angle operation at every position is possible.
- Multi-functional type and perfect to operate by hand, elbow, knee, etc.
- This series is made of ABS resin having impact resistance and insulation resistance.
- It's low cost and economical type.
- Black, Green, Red, Blue, Yellow are standard colors.

### 主な用途 / Use

医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用マシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他  
Medical equipment, Measuring equipment, Industrial electronic equipment, Industrial sewing machine, Sound device, Educational equipment, communication device, Photo device, Public welfare device, each automation device, etc.

## 薄い多機能形 / Thin multi-functional type

### ● OFL-□-H色形

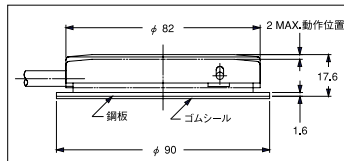


### 特長 / Features

- ローコスト経済的タイプ
- φ90鋼板ベース付き
- ◆ Low cost & economical type
- ◆ With steel base (φ90)

## 低価格形 / Low cost type

### ● OFL-□-H2色形

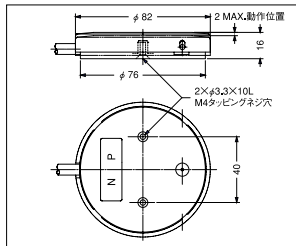


### 特長 / Features

- ローコスト経済的タイプ。
- 附属品貼りゴムベースφ76入り。
- Low cost & economical type.
- With adhesive rubber sheet base (φ76)
- ◆ 取付穴は(裏面孔径φ3.3×深さ10袋式)2ヶ所です。M4タッピングネジB1をご使用の上、ネジシロ8~10以内で、締付トルク88.2N (9.0kgf.cm)で行ってください。
- ◆ Mounting holes (pore size φ3.3 × depth 10 mm) is 2 places on backside. Please use M4 tapping-screw B1 to screw by torque range as 88.2N.

## コード下出し形 / Under-cord type

### ● OFL-□-H3色形

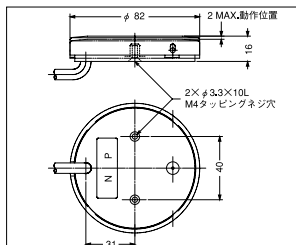

### 特長 / Features

- コード下出し取付けのため、壁、床などにコードをかくて設置できます。
- Under-cord type allows for a more space because its cord is put out from under.
- ◆ 取付方法はH2形式と同じです。
- ◆ Mounting method is same as H2.