

## 品名の表し方


種別	記号
シールドなし: ORP-Pケーブル	ORP-① SQX ②P (2464)
シールド付: ORP-Pケーブル(SB)	ORP-① SQX ②P(SB) (2464)

①導体断面積(SQサイズ): 0.2/0.3/0.5    ②対数: 1/2/3/4/5/6/8/10/15/20

## 屈曲特性

摺動屈曲回数	2,000万回以上
首振り屈曲回数	2,000万回以上
ねじり屈曲回数	2,000万回以上

注) 試験方法は下記の当社独自の方法に抛ります。  
また、これらのデータは実測値であり、保証値ではありません。

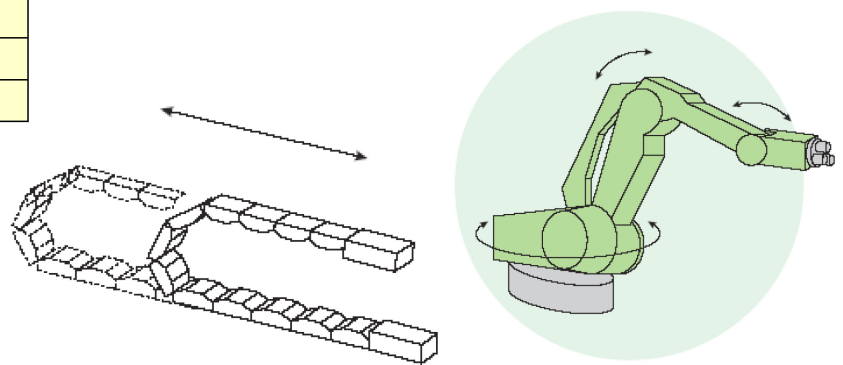

摺動屈曲試験	首振り屈曲試験	ねじり試験
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 曲げ半径R: ケーブル外径の約6倍</li> <li>● 摺動速度: 70回/分</li> <li>● 移動距離: 350mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 曲げ半径R: ケーブル外径の約8倍</li> <li>● 屈曲角度: <math>\pm 90^\circ</math></li> <li>● 屈曲速度: 40回/分</li> <li>● 荷重: 4.9N</li> <li>● カウント: 1往復を1回とカウント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ねじり角度: <math>\pm 180^\circ</math></li> <li>● ねじり速度: 70回/分</li> <li>● 間隔X: 500mm</li> </ul>