



内ねじ付きダウエルピンC形 DPS-C

サイズ表 P.48

材質 SCM445相当


硬度 HRC58~62

径公差 $-0.005\sim 0$

マイナス目タイプです。

エア抜き溝はスパイラル形状とすることで、方向性を気にせず使用できます。

仕様・規格 |

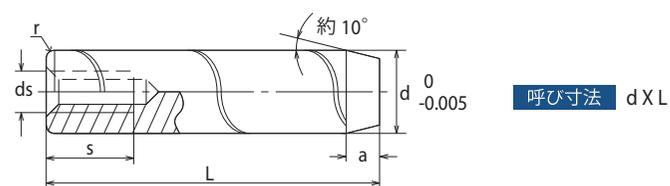

d	6	8	10	12	13	16	20
ds	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M10
	P0.7	P0.8	P0.8	P1.0	P1.0	P1.25	P1.5
s	6	7	7	10	10	12	15
r 約	1.0			1.5			
a 約	1.5	2.9					



内ねじ付きダウエルピンE形 DPS-E

サイズ表 P.48


材質 SCM445相当

硬度 HRC58~62

径公差 m5

エア抜き溝はストレート(フラット)で、鋳物相手のときにカジリにくくしています。

仕様・規格 |

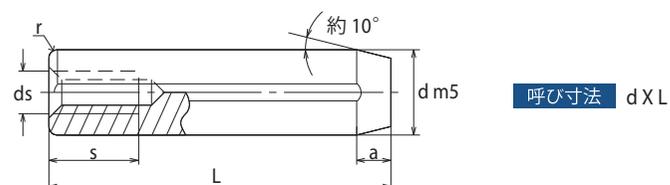

d	6	8	10	12	13	16	20
ds	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10
	P0.7	P0.8	P1.0	P1.0	P1.25	P1.25	P1.5
s	6	7	10	10	12	12	15
r 約	1.0			1.5			
a 約	1.5	2.9					