

抜き取り用の外ねじがついたテーパピンです。  
30年以上にわたりご愛用いただいている、自社規格品です。



## 外ねじ付きテーパピン S45C-Q

サイズ表 P.37

材質 S45C相当  
硬度 HRC30~37

熱処理品です。ねじ部の強度確保のため、高めの硬度としています。




## 外ねじ付きテーパピン SUS303

サイズ表 P.37

材質 SUS303相当

### 仕様・規格

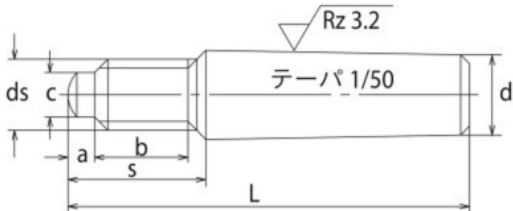

呼び寸法  $d \times L$

Lはねじ部(S)を含む全長です。

d	4	5	6	8	10	12	13	16
許容差	+0.030 0			+0.036 0		+0.043 0		
ds	M4 P0.7	M5 P0.8	M6 P1.0	M8 P1.25	M10 P1.5	M12 P1.75	M16 M2.0	
c	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	9.0	12	
a	2.6	2.6	2.7	3.5	4.0	4.95	6.25	
b	11.5	11.5	15	15	20	22	26	
s	15	15	20	20	25	30	35	