



## ダウエルピン C形 DP-C


サイズ表 P.44

材質 SCM445相当

硬度 HRC58~62

径公差  $-0.005\sim 0$   
マイナス目タイプです。

## 仕様・規格 |

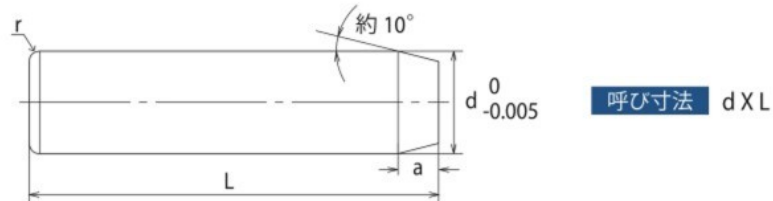

d	3	4	5	6	8	10	12	13
r(約)	0.4	1.0			1.5			
a(約)	1.5			2.9				

## ダウエルピン インチサイズ


サイズ表 P.44

材質 SCM445相当

硬度 HRC58~62

径公差  $+0.0001\sim +0.0003$   
インチサイズです。

## 仕様・規格 |

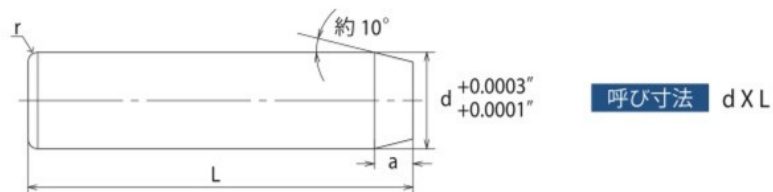

d	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
ミリ近似値	3.175	4.763	6.350	7.938	9.525	11.113	12.700
r(約)	0.4	1.0			1.5		
a(約)	1.0		1.2		1.5		1.7

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS  
レアメタルスクリュー

ストリップボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料