


TD

テーパシャンクドリル

Morse Taper Shank Twist Drills

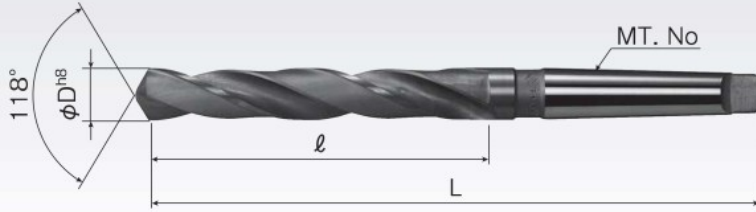

先端角 Point Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
118°	HOMO Treatment	P217

- シャンクが豊富
Wide variety of shank sizes
- MCO材を使用
Uses MCO material
- ホモ処理品
Homo Treatment

シャンクNo. MT1 Shank No. MT1

品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	溝長 ℓ	全長 L	
TDT1X0080	8.0	MT1	82	162	3,800
TDT1X0090	9.0	MT1	88	172	4,100
TDT1X0100	10.0	MT1	95	178	4,600
TDT1X0110	11.0	MT1	102	185	4,800
TDT1X0120	12.0	MT1	108	192	5,600
TDT1X0130	13.0	MT1	115	198	5,600
TDT1X0140	14.0	MT1	122	205	5,900

シャンクNo. MT3 Shank No. MT3

品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	溝長 ℓ	全長 L	
TDT3X0235	23.5	MT3	165	285	13,100
TDT3X0240	24.0	MT3	165	285	13,600
TDT3X0245	24.5	MT3	165	285	14,200
TDT3X0250	25.0	MT3	165	285	14,600
TDT3X0255	25.5	MT3	165	285	15,100
TDT3X0260	26.0	MT3	165	285	15,600
TDT3X0265	26.5	MT3	170	290	16,100
TDT3X0270	27.0	MT3	170	290	16,700
TDT3X0275	27.5	MT3	175	295	17,200
TDT3X0280	28.0	MT3	175	295	17,800
TDT3X0285	28.5	MT3	180	300	18,500
TDT3X0290	29.0	MT3	180	300	19,400
TDT3X0295	29.5	MT3	185	305	20,100
TDT3X0300	30.0	MT3	185	305	21,400
TDT3X0305	30.5	MT3	190	310	22,800
TDT3X0310	31.0	MT3	190	310	23,500
TDT3X0315	31.5	MT3	195	315	24,800
TDT3X0320	32.0	MT3	195	315	25,500

シャンクNo. MT2 Shank No. MT2

品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	溝長 ℓ	全長 L	
TDT2X0145	14.5	MT2	122	222	6,400
TDT2X0150	15.0	MT2	125	225	6,500
TDT2X0155	15.5	MT2	128	228	6,900
TDT2X0160	16.0	MT2	130	230	7,100
TDT2X0165	16.5	MT2	132	232	7,700
TDT2X0170	17.0	MT2	135	235	8,200
TDT2X0175	17.5	MT2	140	240	8,600
TDT2X0180	18.0	MT2	140	240	9,000
TDT2X0185	18.5	MT2	145	245	9,300
TDT2X0190	19.0	MT2	145	245	9,900
TDT2X0195	19.5	MT2	150	250	10,400
TDT2X0200	20.0	MT2	150	250	10,800
TDT2X0205	20.5	MT2	155	255	11,000
TDT2X0210	21.0	MT2	155	255	11,400
TDT2X0215	21.5	MT2	160	260	11,700
TDT2X0220	22.0	MT2	160	260	12,300
TDT2X0225	22.5	MT2	165	260	12,600
TDT2X0230	23.0	MT2	165	265	13,100

シャンクNo. MT4 Shank No. MT4

品番 Product No.	寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	溝長 ℓ	全長 L	
TDT4X0325	32.5	MT4	200	345	31,200
TDT4X0330	33.0	MT4	200	345	28,400
TDT4X0335	33.5	MT4	205	350	32,400
TDT4X0340	34.0	MT4	205	350	30,000
TDT4X0345	34.5	MT4	205	350	33,900
TDT4X0350	35.0	MT4	205	350	31,500
TDT4X0355	35.5	MT4	210	355	35,700
TDT4X0360	36.0	MT4	210	355	33,300
TDT4X0365	36.5	MT4	210	355	37,600
TDT4X0370	37.0	MT4	210	355	35,000
TDT4X0375	37.5	MT4	215	360	39,600
TDT4X0380	38.0	MT4	215	360	36,800
TDT4X0385	38.5	MT4	215	360	41,200
TDT4X0390	39.0	MT4	215	360	38,300

リーマ

エンドミル

ドリル

面取り/
座ぐり

メタルソー

カッター